

# ねじ込み継手

## 黄銅 同径 六角ニップル



●代表型番：E-SJSRN6A

10個  
購入時 **¥340** / 1個

当社類似品比  
▼ **40%OFF**


①本商品はRoHS保証外です。

Delivery  
出荷日 **9** 日日出荷 曜 P47

数量区分	小口	大口
数量	10~1000	1001~
値引率	基準単価	30%
出荷日	通常	お見積

①価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

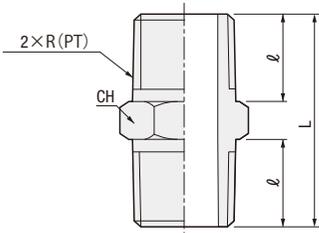

□材質：黄銅

■仕様

使用流体	水・空気
使用温度範囲	-50~150℃
最高使用圧力	5MPa

Type	型番		R (PT)	ℓ	L	CH (二面幅)	¥基準単価
	No.						
E-SJSRN	6A		1/8	7.5	20	12	340
	8A		1/4	11	27	14	340
	10A		3/8	11.5	28	17	370
	15A		1/2	14	34	22	460

①2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

# ねじ込み継手

## 黄銅 異径 六角ニップル



●代表型番：E-SJSRND24

1個  
購入時 **¥310** / 1個

当社類似品比  
▼ **40%OFF**

10個  
購入時 **¥280** / 1個

当社類似品比  
▼ **40%OFF**


①本商品はRoHS保証外です。

Delivery  
出荷日 **9** 日日出荷 曜 P47

数量区分	小口	大口
数量	1~9	10~199
値引率	基準単価	30%
出荷日	通常	お見積

①価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

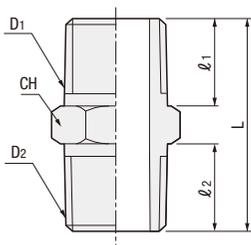

□材質：黄銅

■仕様

使用流体	水・空気
使用温度範囲	-50~150℃
最高使用圧力	5MPa

Type	型番		R (PT)		ℓ1	ℓ2	L	CH (二面幅)	¥基準単価
	No.		D1	D2					
E-SJSRND	12		1/8	1/4	8	11	23.5	14	170
	13		1/8	3/8	8	11.5	24	17	210
	23		1/4	3/8	11	11.5	27.5	17	240
	24		1/4	1/2	11	14	31	22	310
	34		3/8	1/2	11.5	14	31.5	22	350
	36		3/8	3/4	11.5	16.5	35	27	610
	46		1/2	3/4	14	16.5	37.5	27	610

①2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 SJSRN	エコノミーシリーズ E-SJSRN
使用温度範囲	-50~150℃ ※但し凍結なきこと	-50~150℃ ※但し凍結なきこと
最高使用圧力 (MPa)	6.9	5.0
材質	C3604	黄銅
接続ねじ種類	R (PT)	R (PT)
RoHS10	対応	保証外



型番  
E-SJSRN6A  
E-SJSRND34

