

ねじ込み継手
黄銅 異径 ソケット

●代表型番：E-SJSFSD13

1個
購入時 ¥430 / 1個 当社類似品比
▼40%OFF10個
購入時 ¥349 / 1個 当社類似品比
▼40%OFF


◎本商品はRoHS保証外です。

Delivery
出荷日 9 日日出荷 断 P47

数量区分	小口	大口
数量	1~9	10~199
値引率	標準単価 19%	19%
出荷日	通常	お見積

◎価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

◎本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

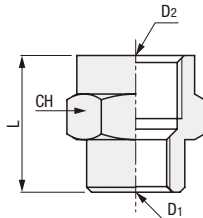

■材質：黄銅

■仕様

使用流体	水・空気
使用温度範囲	-50~150℃
最高使用圧力	5MPa

Type	型番		G (PF)		L	CH (二面幅)	¥基準単価
	No.	D1	D2	D2			
E-SJSFSD	12	1/8	1/4	19	17	290	
	13	1/8	3/8	20	22	430	
	23	1/4	3/8	22.5	22	390	
	24	1/4	1/2	26	27	600	
	34	3/8	1/2	26	27	620	
	36	3/8	3/4	32	30	1,170	
	46	1/2	3/4	32	30	1,170	

※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。

気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

ねじ込み継手
黄銅 異径 ブッシング

●代表型番：E-SJSPB24

1個
購入時 ¥220 / 1個 当社類似品比
▼40%OFF10個
購入時 ¥192 / 1個 当社類似品比
▼40%OFF


◎本商品はRoHS保証外です。

Delivery
出荷日 9 日日出荷 断 P47

数量区分	小口	大口
数量	1~9	10~199
値引率	標準単価 13%	13%
出荷日	通常	お見積

◎価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

◎本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

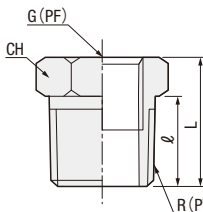

■材質：黄銅

■仕様

使用流体	水・空気
使用温度範囲	-50~150℃
最高使用圧力	5MPa

Type	型番		G (PF)		R (PT)	ℓ	L	CH (二面幅)	¥基準単価
	No.	D1	D2	D2					
E-SJSPB	12	1/8	1/4	11	16	14	180		
	13	1/8	3/8	11.5	16.5	17	190		
	23	1/8	1/2	14	19.5	22	190		
	24	1/4	3/8	11.5	16.5	17	220		
	34	1/4	1/2	14	19.5	22	220		
	35	3/8	1/2	14	19.5	22	390		
	46	1/2	3/4	16.5	23.5	27	390		

※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。

気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	当社類似品 SJSJPB	エコミーシリーズ E-SJSPB
使用温度範囲	-50~150℃ ※但し凍結なきこと	-50~150℃ ※但し凍結なきこと
最高使用圧力 (MPa)	6.9	5.0
材質	C3604	黄銅
めねじ側接続ねじ種類	Rc (PT)	G (PF)
おねじ側接続ねじ種類	R (PT)	R (PT)
RoHS10	対応	保証外

Order
注文例

型番

E-SJSFSD46
E-SJSPB12

型番生成方法

方法 1
Type

MISUMIサイトで検索

E-SJSPB12

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2
キーワード

ステップ 1 ▶

異径 ブッシング

ステップ 2 ▶ エコミーシリーズを選択

 ミスミ エコミーシリーズのみ表示