

MISUMI  
economy

# ねじ込み継手

## ステンレス 同径 六角ニップル



●代表型番：E-SUTNRJ6A-304

5個購入時 **¥560** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比10個購入時 **¥533** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比


①本商品はRoHS保証外です。

 Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 期 P47

数量区分	小口	大口
数量	5~9	10~199
値引率	基準単価 5%	5%
出荷日	通常	お見積

①価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

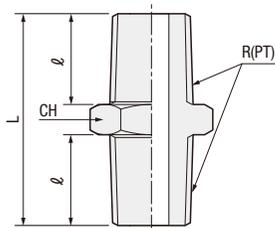

型番 Type	No.	材質	R(PT)		L	CH (二面幅)	¥基準単価
E-SUTNRJ	6A	304	1/8	10	28	12	560
		316	1/8	10	28	12	810
	8A	304	1/4	12	34	14	420
		316	1/4	12	34	14	610
	10A	304	3/8	13	36	19	480
		316	3/8	13	36	19	700
	15A	304	1/2	16	42	22	540
		316	1/2	16	42	22	780
	20A	304	3/4	18	47	27	880
		316	3/4	18	47	27	1,280
	25A	304	1	20	52	35	1,380
		316	1	20	52	35	2,000
	32A	304	1 1/4	22	56	46	2,620
		316	1 1/4	22	56	46	3,800
	40A	304	1 1/2	23	60	50	3,550
316		1 1/2	23	60	50	5,150	
50A	304	2	25	66	63	7,140	
	316	2	25	66	63	10,350	

①2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質
E-SUTNRJ-304	SUS304
E-SUTNRJ-316	SUS316

## ■仕様

使用流体	水、空気
使用温度範囲	-50~800°C
最高使用圧力	12MPa

MISUMI  
economy

# ねじ込み継手

## ステンレス 異径 六角ニップル



●代表型番：E-STUPDJ24-304

1個購入時 **¥1,230** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比50個購入時 **¥734** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比


①本商品はRoHS保証外です。

 Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 期 P47

数量区分	小口				大口
数量	1~9	10~29	30~49	50~199	200~
値引率	基準単価 10%	30%	40%	40%	お見積
出荷日	通常				

①価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

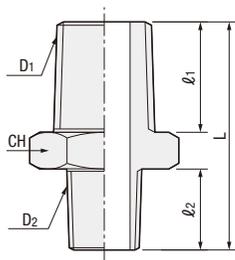

型番 Type	No.	材質	R(PT)		L1	L2	L	CH (二面幅)	¥基準単価
			D1	D2					
E-STUPDJ	12	304	1/4	1/8	12	10	30	14	270
		316	1/4	1/8	12	10	30	14	390
	23	304	3/8	1/4	13	12	33	19	790
		316	3/8	1/4	13	12	33	19	1,150
	24	304	1/2	1/4	16	12	37	22	1,230
		316	1/2	1/4	16	12	37	22	1,780
	34	304	1/2	3/8	16	13	38	22	1,230
		316	1/2	3/8	16	13	38	22	1,780
	36	304	3/4	3/8	18	13	41	27	1,480
		316	3/4	3/8	18	13	41	27	2,150
	46	304	3/4	1/2	18	16	44	27	1,480
		316	3/4	1/2	18	16	44	27	2,150
48	304	1	1/2	22	16	49	35	2,560	
	316	1	1/2	22	16	49	35	3,710	
68	304	1	3/4	22	18	51	35	2,560	
	316	1	3/4	22	18	51	35	3,710	

①2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質
E-STUPDJ-304	SUS304
E-STUPDJ-316	SUS316

## ■仕様

使用流体	水、空気
使用温度範囲	-50~800°C
最高使用圧力	12MPa

## ■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	当社類似品 SGPNRJ	エコミーシリーズ E-SUTNRJ□-304
最高使用温度	800°C	800°C
最高使用圧力(MPa)	20.6	12.0
材質	SUS304	SUS304
接続ねじ種類	R(PT)	R(PT)
RoHS10	対応	保証外



型番	材質
E-SUTNRJ6A	304
E-STUPDJ24	316

## 型番生成方法

方法1  
Type

MISUMIサイトで検索

E-SUTNRJ6A

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2  
キーワード

ステップ1▶

同径 六角ニップル

ステップ2▶エコミーシリーズを選択

 ミスミ エコミーシリーズのみ表示