

ねじ込み継手

ステンレス 同径 メス チーズ



●代表型番：E-SUTPTH10A-304

1個購入時 **¥1,360** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比


100個購入時 **¥750** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比

① 本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 曜 P47

数量区分	小口					大口	
	数量	1~4	5~9	10~29	30~99		100~199
値引率	基準単価	5%	15%	30%	45%	45%	
出荷日	通常					お見積	

② 価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。
③ 本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

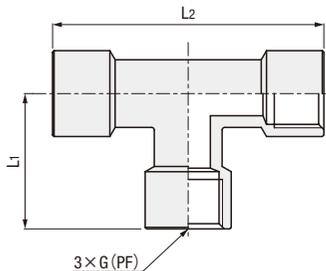

Type	材質
E-SUTPTH□□-304	SUS304
E-SUTPTH□□-316	SUS316

■仕様

使用流体	水、空気
使用温度範囲	-50~800°C
最高使用圧力	12MPa

型番	No.	材質	G (PF)			L1	L2	¥基準単価
E-SUTPTH	8A	304	1/4	23	46	1,150		
		316	1/4	23	46	1,670		
	10A	304	3/8	26	52	1,360		
		316	3/8	26	52	1,970		
	15A	304	1/2	32	64	1,830		
		316	1/2	32	64	2,650		
	20A	304	3/4	41	82	2,650		
		316	3/4	41	82	3,840		
	25A	304	1	50	100	3,240		
		316	1	50	100	4,700		
	32A	304	1 1/4	45	90	4,710		
		316	1 1/4	45	90	6,830		
	40A	304	1 1/2	51	102	5,820		
		316	1 1/2	51	102	8,440		
	50A	304	2	60	120	8,240		
		316	2	60	120	11,950		

※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパねじ)との組み合わせは推奨しておりません。気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

④ 2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

◆注意事項

⑤ 商品改善に伴い、外観および寸法に変更がございます。詳細はMISUMIサイトにてご確認ください。

ねじ込み継手

ステンレス 異径 メス チーズ



●代表型番：E-SGPTDJ46-304

1個購入時 **¥870** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比


100個購入時 **¥566** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比

① 本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 曜 P47

数量区分	小口					大口	
	数量	1~9	10~29	30~49	50~99		100~200
値引率	基準単価	5%	15%	25%	35%	35%	
出荷日	通常					お見積	

② 価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。
③ 本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

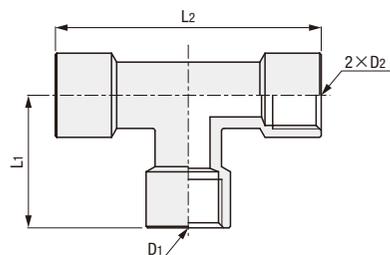

Type	材質
E-SGPTDJ□□-304	SUS304
E-SGPTDJ□□-316	SUS316

■仕様

使用流体	水、空気
使用温度範囲	-50~800°C
最高使用圧力	12MPa

型番	No.	材質	G (PF)		L1	L2	¥基準単価
			D1	D2			
E-SGPTDJ	24	304	1/4	1/2	32	26	760
		316	1/4	1/2	32	26	1,100
	34	304	3/8	1/2	32	26	760
		316	3/8	1/2	32	26	1,100
	36	304	3/8	3/4	41	31	870
		316	3/8	3/4	41	31	1,260
46	304	1/2	3/4	41	31	870	
	316	1/2	3/4	41	31	1,260	

※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパねじ)との組み合わせは推奨しておりません。気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

④ 2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

◆注意事項

⑤ 商品改善に伴い、外観および寸法に変更がございます。詳細はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 SGPTDJ	エコノミーシリーズ E-SGPTDJ□□-304
最高使用温度	350°C	800°C
最高使用圧力 (MPa)	20.6	12.0
材質	S25C	SUS304
接続ねじ種類	Rc (PT)	G (PF)
RoHS10	対応	保証外



型番	材質
E-SUTPTH10A	316
E-SGPTDJ46	304

型番生成方法

方法 1
Type

MISUMIサイトで検索
E-SUTPTH8A

方法 2
キーワード

ステップ 1
同径 メス チーズ

ステップ 2 ▶ エコノミーシリーズを選択
 MISUMI
 エコノミーシリーズのみ表示