

無給油ブッシュ

銅合金ツバ付タイプ 内径E7外径E6

●代表型番：C-MUFZU8-15



出荷日



在庫品

翌日出荷 P.47

ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。



1個購入時 **¥920** / 1個 ▼当社類似品比 21%OFF


300個購入時 **¥364** / 1個 ▼当社類似品比 65%OFF

◎本商品はRoHS保証外です。


数量区分	小口			大口
数量	1~3	4~49	50~74	75~299
値引率	基準単価	43%	46%	49%
出荷日	通常			超大口サービス

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

■スタンダードタイプ

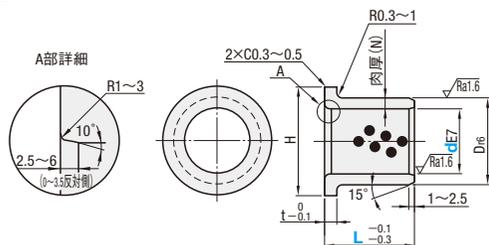

■薄肉タイプ

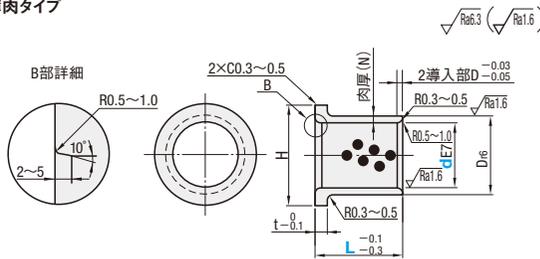

□材質 高力黄銅 固形潤滑剤埋込

◎推奨相手軸 g6：中精度(間欠運転) f8：中精度(連続運転) d8：中・低精度(中負荷) e7：中・低精度(低負荷)

◎ブッシュの固定は圧入を推奨します。

■スタンダードタイプ

型番		L	Dr6	肉厚(N)	H	t _{-0.1} ⁰	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	dE7						基準寸法	許容差(H7)
C-MUFZ	5	10	9	2	14	2	9	+0.015 0
	6	10 12	10		16		10	
	8	10 12 15 20	12		20		12	
	10	10 12 15 20 25 30	14		22		14	
	12	12 15 20 30	18	3	25	18	+0.021 0	
	13	10 12 15 25 30	19		26	19		
	15	15 20 25 30	21		28	21		
	16	12 15 20 35 40	22		29	22		
	18	12 35 40	24	32	24			
	20	15 20 30 40	30	5	40	30	+0.025 0	
	25	15 20 25 30 35 40 60	35		45	35		
	30	20 25 30 35 40	40		50	40		
	35	20 25 30 35	45		60	45		
	40	20 25 30	50	2	65	50	+0.021 0	
	45	30 35	55		70	55		
	50	30 35 50 60	60		75	60		

■薄肉タイプ

型番		L	Dr6	肉厚(N)	H	t _{-0.1} ⁰	ハウジング径(推奨寸法)	
Type	dE7						基準寸法	許容差(H7)
C-MUFZU	5	10	7	1	11	2	7	+0.015 0
	6	10	8		12		8	
	8	10 12 15 20	10		14		10	
	10	10	12		16		12	
	12	10 12 25 30	15	1.5	21	15	+0.018 0	
	13	12 15 20	16		22	16		
	15	15 20 25	18		24	18		
	16	12 15 20 25 30	20		26	20		
	20	15 20 30 40	24	2	32	24	+0.021 0	
	25	30 40 50	29		37	29		
	30	30 40 50	34		42	34		

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

C-MUFZ

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

ステップ1▶

銅合金ツバ付タイプ 内径E7外径E6

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

MISUMI

エコノミーシリーズのみ表示