



無給油ブッシュ

銅合金標準フランジタイプ 内径F7外径h7



価格・出荷日ご相談ください。P7



●代表型番：C-MUTZ12-20

1個購入時 **¥1,130** / 1個 当社類似品比 **20%OFF**








120個購入時 **¥448** / 1個 当社類似品比 **62%OFF**

◎本商品はRoHS保証外です。


Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47
 ◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付けいたします。

数量区分	小口				大口		
数量	1~3	4~29	30~34	35~39	40~119	120~	
値引率	基準単価	43%	46%	49%	54%	60%	
出荷日	通常					お見積	超大口サービス 詳細はP.7

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

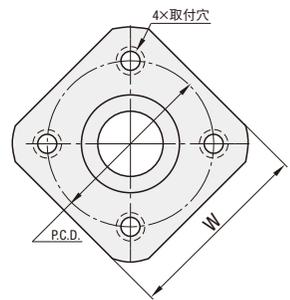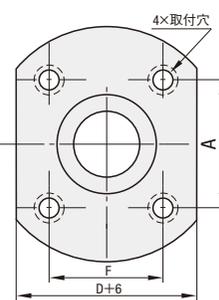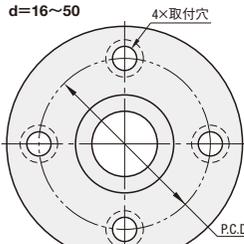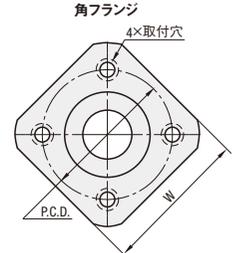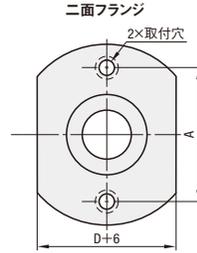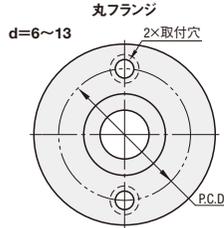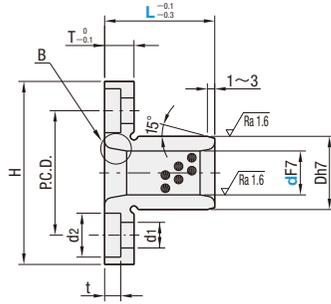

B部詳細

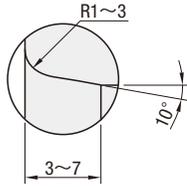

(反対側2~4)

◎材質 高力黄銅 圆形潤滑剂埋込

◎推奨相手軸 g6：中精度(間欠運転) f8：中精度(連続運転) d8：中・低精度(中負荷) e7：中・低精度(低負荷)

型番	L										Dh7	H	T	t	d1	d2	P.C.D.	F	A	低頭六角穴付ボルト(別途購入)		
Type	dF7																					
C-MUTZ (丸フランジ)	6	(10) 15 20										10	0	25					17		17	M3×10
	8	(15) 20 25										12	0	27	4	2.2	3.5	6	19		19	
	10	15 20 25 30										14	0	29					21		21	
	12	15 20 25 30										18	0	36					26		26	
	13	20 25 30 35										19	0	37	5	3	4.5	7.5	27		27	M4×12
C-MUTNZ (二面フランジ)	16	20 25 30 35 40										22	0	40					30	18	24	M5×16
	20	(20) 25 30 35 40 50										28	0	49					38	22	31	
	25	25 30 35 40 50 60										33	0	54					43	25	35	
	30	30 35 40 50 60 70										38	0	63					50	30	40	
	35	(35) (40) 50 60 70										44	0	69	8	4.2	6.6	11	56	36	43	M6×20
	40	(40) (50) 60 70 80										50	0	82					66	38	54	
	50	(50) (60) 70 80 100										62	0	94	10	5.2	9	14	78	50	60	M8×25

◎L寸()は二面フランジタイプのみ

型番	L										Dh7	H	T	t	d1	d2	P.C.D.	W	低頭六角穴付ボルト(別途購入)		
Type	dF7																				
C-MUTSZ (角フランジ)	6	10 20										10	0	25					17	20	M3×10
	8	15 25										12	0	27	4	2.2	3.5	6	19	22	
	10	15 20 30										14	0	29					21	23	
	12	15 20 25 30										18	0	36					26	28	
	13	20 25 30 35										19	0	37	5	3	4.5	7.5	27	29	M4×12
	16	20 25 30 35 40										22	0	40					30	31	M5×16
	20	20 25 30 35 40 50										28	0	49					38	38	
	25	25 30 35 40 50 60										33	0	54					43	42	
	30	30 35 40 50 60 70										38	0	63					50	50	
	35	35 40 50 60 70										44	0	69	8	4.2	6.6	11	56	54	M6×20
40	40 50 60 70 80										50	0	82					66	64		
50	50 60 70 80 100										62	0	94	10	5.2	9	14	78	73	M8×25	

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

C-MUTZ

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

ステップ1▶

銅合金標準フランジタイプ 内径F7外径h7

ステップ2▶エコミーシリーズを選択

MISUMI

エコミーシリーズのみ表示