

研削ボールねじ 軸径φ8 リード2

—精度等級C5相当—

●代表型番：C-KBS0802-210



1個購入時 **¥12,670** / 1個 ▼当社類似品比 72%OFF

31個購入時 **¥11,955** / 1個 ▼当社類似品比 67%OFF

①本商品はRoHS保証外です。



Delivery 13 日日出荷 表P.47


②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

数量区分	小口			大口		
数量	1~4	5~8	9~10	11~20	21~30	31~
値引率	基準単価 5%			5%		
出荷日	通常			お見積		

③在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	精度等級	ねじ径	リード	ねじ軸		ナット	
				材質	硬度	材質	硬度
C-KBS	C5相当	8	2	S55C相当	高周波焼入れ 58~62HRC	SCM420相当	浸炭焼入れ 58~62HRC

C-KBS0802

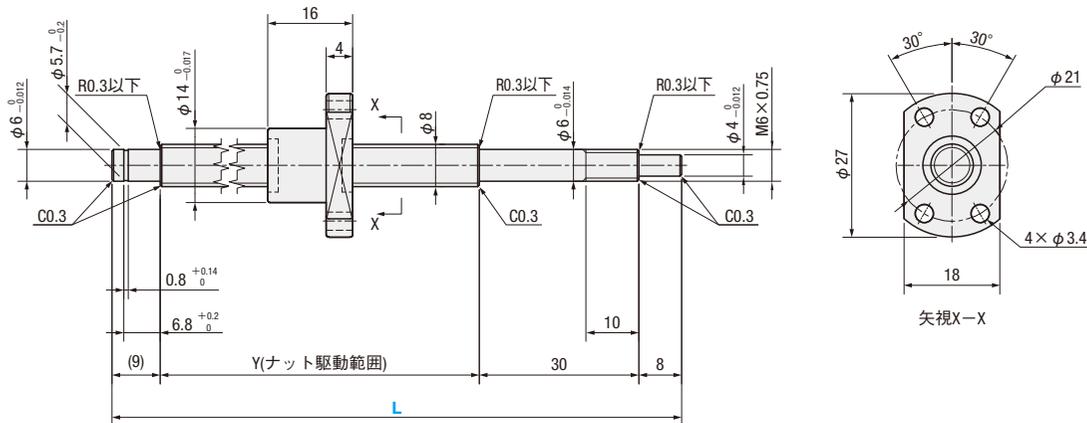

精度等級	型番			L (1mm単位)	Y	循環数	基本定格荷重		軸方向すき間	ねじれ方向
	Type	ねじ軸 外径	リード				C(動) kN	Co(静) kN		
C5相当	C-KBS	08	02	100~210	L-47	3巻1列	1.2	2.1	0.008以下	右

④Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。

⑤本製品の精度等級はC5相当です。仕様の違いについては製品比較情報表P.636をご確認ください。

⑥概要ページ(P.636)にある公差表をお読みのうえ、ご選定ください。

⑦概要ページ(P.639)にある注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。

kgf=N×0.101972

Order
注文例型番 - L
C-KBS0802 - 200Price
価格

〈価格例〉※価格はMISUMIサイトにてご確認ください。

型番	L	¥基準単価
C-KBS0802	100	8,570
C-KBS0802	150	10,430
C-KBS0802	200	12,312



■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 精密ボールねじ BSS0802	エコノミーシリーズ 研削ボールねじ C-KBS1004
精度等級	C5	C5相当
ねじ軸材質	SCM415	S55C相当
ねじ軸硬度	58~62HRC	58~62HRC
ナット材質	SCM420	SCM420相当
ナット硬度	58~62HRC	58~62HRC
ナット形状	角フランジ	二面フランジ
基本定格荷重 動定格(kN)	1.95	1.2
基本定格荷重 静定格(kN)	2.6	2.1
軸方向すき間(mm)	0.005以下	0.008以下
RoHS10	対応	保証外

⑧各部振れ公差、ねじ軸全長による振れ公差、直角度公差については、概要ページ(P.636)にて詳細をご確認ください。

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

C-KBS0802

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

ステップ1▶

研削ボールねじ 軸径8

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

 ミスミ エコノミーシリーズのみ表示