

MISUMI economy ポジションインジケータ

—スタンダード・フロント・垂直タイプ—



●代表型番：E-DPNR3-14

1個購入時 **¥3,430** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比

30個購入時 **¥2,811** / 1個 **40%OFF** 当社類似品比

①本商品はRoHS保証外です。



翌日出荷 P.47

②ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口				大口
	数量	1~14	15~22	23~29	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%
出荷日	通常				


③在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

■スタンダードタイプ



・ゼロセット機能なし

Type	カバー		背板	スリーブ		△付属品	
	M材質	色	M材質	M材質	S表面処理		
E-DPNR	ABS	黄	ナイロン	SS400相当	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色)(SCM435)	クッションシート(黒色)(ポリ塩化ビニル発泡体)

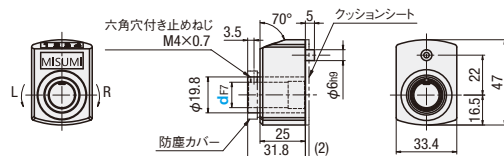


使用雰囲気温度-10~60℃

■フロントタイプ



・ゼロセット機能なし

Type	カバー		背板	スリーブ		△付属品	
	M材質	色	M材質	M材質	S表面処理		
E-DPMR	ABS	黄	ナイロン	SS400相当	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色)(SCM435)	クッションシート(黒色)(ポリ塩化ビニル発泡体)

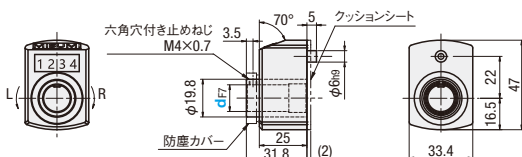


使用雰囲気温度-10~60℃

■垂直タイプ



・ゼロセット機能なし

Type	カバー		背板	スリーブ		△付属品	
	M材質	色	M材質	M材質	S表面処理		
E-DPTR	ABS	黄	ナイロン	SS400相当	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色)(SCM435)	クッションシート(黒色)(ポリ塩化ビニル発泡体)

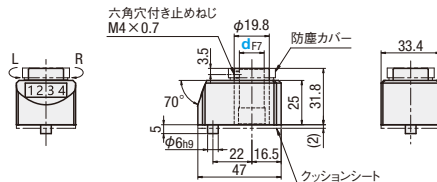

使用雰囲気温度-10~60℃

Type	型番		内径d	1回転表示(4桁)	最高回転数(rpm)	本体質量(g)	¥基準単価
	スピンドルピッチ						
E-DPNR	1	6*	001.0	250	d=6:66	d=6,8,10,12	¥3,910
	2	8*	002.0	150	d=8:64		
E-DPMR	3	10*	003.0	100	d=10:59	d=14	¥3,430
	4	12*	004.0	75	d=12:55		
E-DPTR	5	14	005.0	60	d=14:44		


- ①*の内径選択の場合、インジケータカラーが付属されます。インジケータカラー詳細をご参照ください。
- ②スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じ値のものを選択してください。
- ③付属品の止めねじ、クッションシートは取り付けてあります。
- ④相手軸推奨公差:h7 ⑤2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

項目	当社類似品 DPNR3	エコノミーシリーズ E-DPNR3-14
カバー色	オレンジ	黄
カバー材質	ナイロン	ABS
背板材質	ポリフェニレンエーテル	ナイロン
スリーブ材質	SUM23	SS400相当
スピンドルピッチ	2~6	1~5
最高回転数	100rpm ※	100rpm ※
桁数	4桁・5桁	4桁のみ
回転方向	左・右	右のみ
RoHS10	対応	保証外

※最高回転数はスピンドルピッチによって異なります。詳細は規格表をご確認ください。

■インジケータカラー詳細

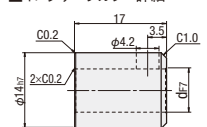

M材質 S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜/無電解ニッケルメッキ

内径d	付属カラー有無	質量(g)
6	有り	16
8	有り	14
10	有り	9
12	有り	5
14	無し	—


■特長

台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転するとピッチ分のカウンター表示になります。正転、逆転ともカウンターが動きます。

4桁タイプ
— コマ台
— 百分台



注文例	型番	—	内径 d
	E-DPNR5	—	12
	E-DPMR3	—	10

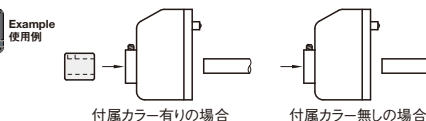

型番生成方法

方法 1 Type

MISUMIサイトで検索

E-DPNR

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2 キーワード

ステップ 1 ▶

ポジションインジケータ

ステップ 2 ▶エコノミーシリーズを選択

- MISUMI
- エコノミーシリーズのみ表示