

シャフトホルダ
T型スリット・薄型

価格・出荷日ご相談ください。P7



●代表型番：C-SHA10

1個購入時 **¥600** / 1個 ▼当社類似品比 21%OFF25個購入時 **¥324** / 1個 ▼当社類似品比 55%OFF

◎本商品はRoHS保証外です。

Delivery
出荷日

在庫品

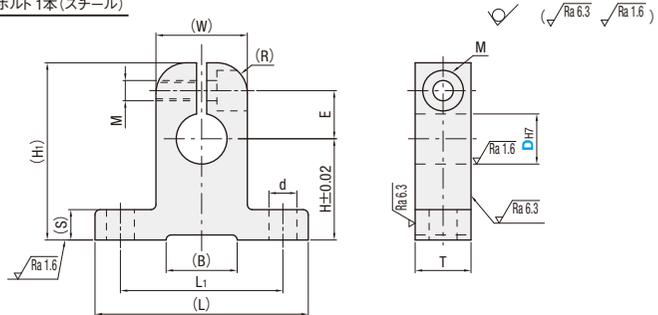
翌日出荷 P.47

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口						大口	
	数量	1	2	3~19	20~24	25~29		30~1000
値引率	基準単価	12%	40%	43%	46%	51%	51%	超大口サービス
出荷日	通常							お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質	表面処理	付属品
C-SHA	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト 1本(スチール)

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によっては穴が開く場合があります。
◎()寸法は参考のみです(寸法公差は±0.5mm)。詳細寸法は実物に準じます。

型番 Type	D	H	(H1)	T	L1	d	E	(S)	(R)	(L)	(B)	(W)	付属ボルト M	¥基準単価
														型番
C-SHA	10	20	35	11	32	5.5	9.5	6	6	42	14	18	M4	600
	12	23	39	11	32	5.5	10.5	6	7	42	14	20	M4	640
	16	27	45	14	38	5.5	12	6	9	48	18	25	M4	650
	20	31	51	16	45	6.6	14	8	10	58	20	30	M5	710
	25	35	60	18	56	6.6	17	10	13	70	24	38	M5	900
	30	42	70	20	64	9	21	10	15	80	28	44	M6	980

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

シャフトホルダ
フランジ型スリット・肉厚

価格・出荷日ご相談ください。P7



●代表型番：C-SHFMQ10

1個購入時 **¥720** / 1個 ▼当社類似品比 20%OFF20個購入時 **¥408** / 1個 ▼当社類似品比 52%OFF

◎本商品はRoHS保証外です。

Delivery
出荷日

在庫品

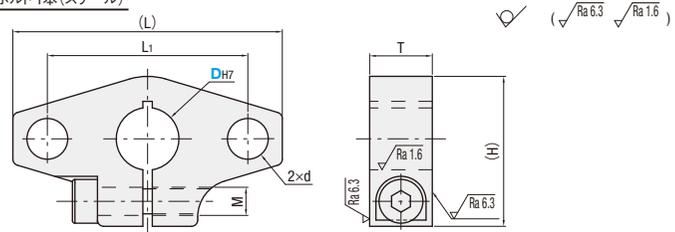
翌日出荷 P.47

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口						大口	
	数量	1	2	3~19	20~24	25~29		30~1000
値引率	基準単価	13%	40%	43%	46%	51%	51%	超大口サービス
出荷日	通常							お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質	表面処理	付属品
C-SHFMQ	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト 1本(スチール)

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によっては穴が開く場合があります。
◎()寸法は参考のみです(寸法公差は±0.5mm)。詳細寸法は実物に準じます。

型番 Type	D	(L)	T	L1	(H)	d	付属ボルト M	¥基準単価
								型番
C-SHFMQ	10	43	10	32	24	5.5	M4	720
	12	47	13	36	28	5.5	M4	720
	16	50	16	40	31	5.5	M4	760
	20	60	20	48	37	7	M5	820
	25	70	25	56	42	7	M5	950
	30	80	30	64	50	9	M6	1,000

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

型番生成方法

方法 1
Type

MISUMIサイトで検索

C-SHA

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2

キーワード

ステップ 1 ▶

シャフトホルダ

ステップ 2 ▶ エコノミーシリーズを選択

 ミスミ エコノミーシリーズのみ表示