

ハイス鋼
SKH51

PRECISION STEPPED ONE-STEP CENTER PINS - SHAFT DIAMETER (P) DESIGNATION (0.01mm INCREMENTS) TIP (A · V) TOLERANCE : ±0.005 / ±0.01 TYPE-

精級段付1段センターピン


—軸径(P)0.01mm指定 先端(A·V)公差±0.005/±0.01タイプ—



RoHS10


■材質 SKH51 保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.221)
■硬度 58~60HRC 母材硬度保証範囲(詳細 P.223)

Type	公差 P	ツバ厚 (T)	対応エジェクタスリーブの穴径公差
CPHB-5	0 -0.005	4mm (T4)	+0.005 0
CPVB-5			Ⓢ軸径公差 -0.005 のセンターピンにV寸公差 +0.01 およびH7のエジェクタスリーブはあめい部が長く、組合わせには不適です。ご注意ください。 詳細 P.219
CPHBJ-5		4・6・8mm (JIS)	
CPVBJ-5			

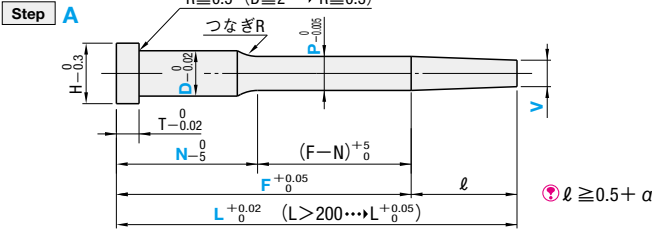


Type	公差 P	公差 V
CPHB-5A	0 -0.005	±0.01
CPHBJ-5A		
CPVB-5A		±0.005
CPVBJ-5A		

通常 $\alpha = 0$
CX, RX, SR
追加加工使用時
追加加工参照

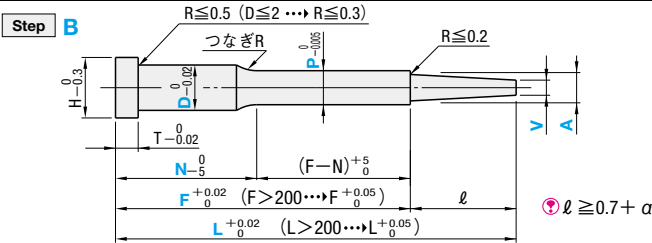


Type	公差 P	公差 A·V
CPHB-5B	0 -0.005	±0.01
CPHBJ-5B		
CPVB-5B		±0.005
CPVBJ-5B		

通常 $\alpha = 0$
CX, RX, SR
追加加工使用時
追加加工参照

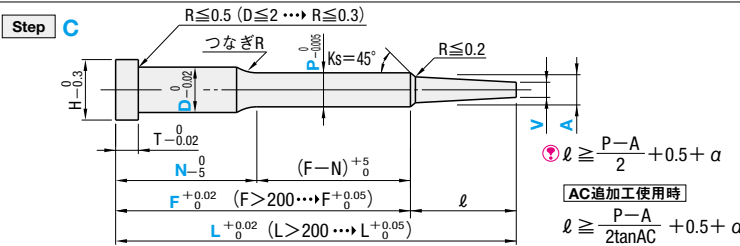


Type	公差 P	公差 A·V	公差 Ks
CPHB-5C	0 -0.005	±0.01	±1°
CPHBJ-5C			
CPVB-5C		±0.005	±30'
CPVBJ-5C			

通常 $\alpha = 0$
CX, RX, SR
追加加工使用時
追加加工参照

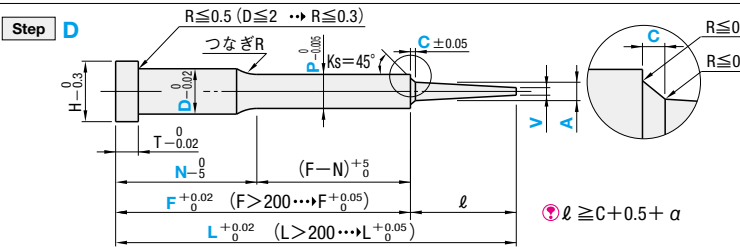

Type	公差 P	公差 A·V	公差 Ks
CPHB-5D	0 -0.005	±0.01	±1°
CPHBJ-5D			
CPVB-5D		±0.005	±30'
CPVBJ-5D			

通常 $\alpha = 0$
CX, RX, SR
追加加工使用時
追加加工参照

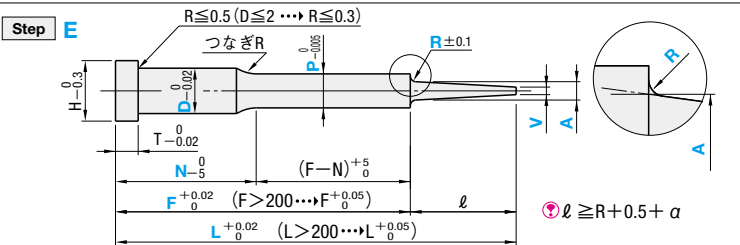

Type	公差 P	公差 A	公差 V
CPHB-5E	0 -0.005	±0.02	±0.01
CPHBJ-5E			
CPVB-5E		±0.005	±0.005
CPVBJ-5E			

通常 $\alpha = 0$
CX, RX, SR
追加加工使用時
追加加工参照