

精級テーパレス1段コアピン(抜き勾配無しコアピン)

—軸径(D)固定タイプ—

ハイス鋼 SKH51
ダイス鋼 SKD61
NAK80
DH2F
STAMAX ESR® プリアード鋼
PROVA400 プリアード鋼
ステンレス鋼 SUS440C
MAS1C
4mm
JIS (6-8mm)
10mm
フリー指定
D(P) _{-0.01} ⁰
D(P) _{-0.005} ⁰
D(P) _{-0.003} ⁰
全長指定
軸径・全長 指定
フリー指定
TiCN処理
2段形状

材質

寸法

公差区分

形状選択方式

付加情報

RoHS10

材質
硬度

型式

Type

Step

Shape

SKD61
48~52HRC

CPZS—

B

C

D

E

S

C

G

T

R


B




Step(段形状)下図B~Eより選択

Shape(先端形状)


B

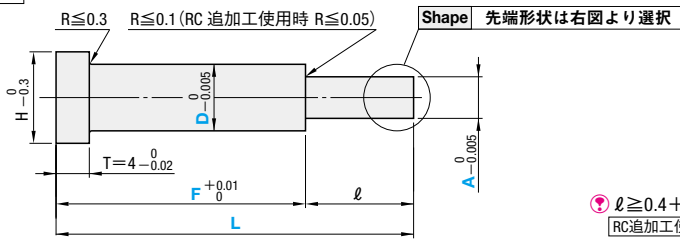


C

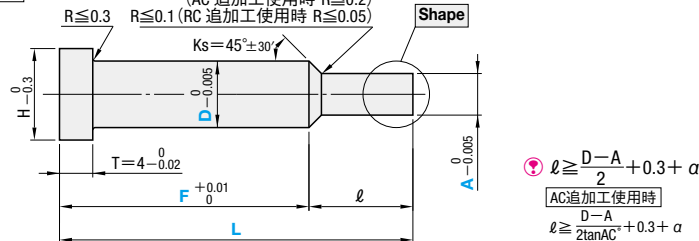

D

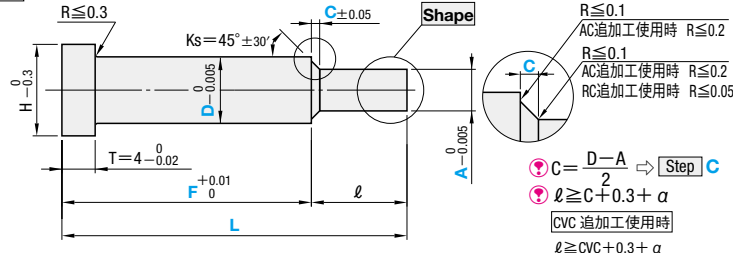


E

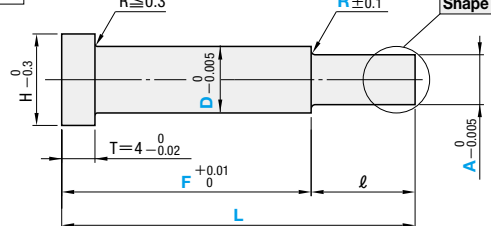


S

 (先端加工ナシ)




C

 (C面取り)




G

 (円錐加工)




T

(テーパ加工)

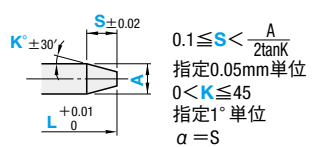

R

(R面取り)

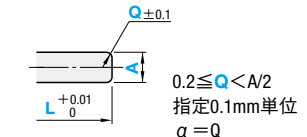

B

(球面加工)

