 


デートマークセット

-PL面交換・凸文字タイプ-




RoHS10




•インサイドアローの交換および年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。

アウトサイドドリリング

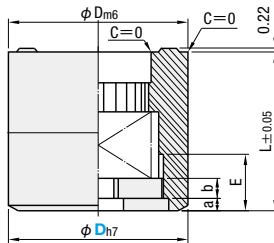

インサイドアロー

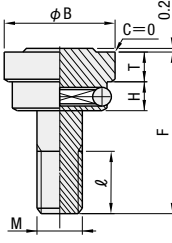

■アウトサイドドリリング

D	Dm6	Dh7	L	E	a	b
6	6 ^{+0.012} _{+0.004}	6 ⁰ _{-0.012}	8	2.9		1.2
8	8 ^{+0.015} _{+0.006}	8 ⁰ _{-0.015}	10	3.4	1.0	1.5
10	10 ^{+0.015} _{+0.006}	10 ⁰ _{-0.015}	12	4.2		

■インサイドアロー

No.	F	T	H	B	φ	M×P
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6×0.20
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35

① 本ページのインサイドアローおよびアウトサイドドリリング(PL面交換・凸文字タイプ)は他ページの商品との互換性がない場合がございます。ご注意ください。
 ② 標準タイプに比べインサイドアローが回しづらいので、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。
 削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

材質 SUS420 硬度 50~53HRC

■デートマークセット 年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
年・月	12等分	DTBXC	6	22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8	23 [2023年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10	24 [2024年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■デートマークセット 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DTXC	6	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8	23 [2023~2026年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10	24 [2024~2027年用] ※2025年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ	12等分	DTXSC	6	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8	23 [2023~2028年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10	24 [2024~2029年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■アウトサイドドリリング 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		年
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DTX-RC	6	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8	23 [2023~2026年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10	24 [2024~2027年用] ※2025年4月に販売終了予定です。
6年度タイプ	12等分	DTXS-RC	6	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
			8	23 [2023~2028年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
			10	24 [2024~2029年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■インサイドアロー 年タイプ

表示マーク	型式		年
	Type	No.	
年	DYXC	6	22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。
		8	23 [2023年用] ※2024年4月に販売終了予定です。
		10	24 [2024年用] ※2025年4月に販売終了予定です。

■デートマークセット 月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		D
		Type	D	
月	12等分	DTDXC	6	6
			8	8
			10	10
日付(一の位)	10等分	DTEXC	6	6
			8	8
			10	10
日付(十の位)	12等分	DTFXC	6	6
			8	8
			10	10


■アウトサイドドリリング 月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型式		D
		Type	D	
月	12等分	DTDX-RC	6	6
			8	8
			10	10
日付(一の位)	10等分	DTEX-RC	6	6
			8	8
			10	10
日付(十の位)	12等分	DTFX-RC	6	6
			8	8
			10	10

■インサイドアロー 無印タイプ

表示マーク	型式	
	Type	No.
無印	DNXC	6
		8
		10

■金型デートマーク 凸文字タイプの特長
 成形品に対し凹文字を形成するので、成形品の端面から刻印文字が突出しません。

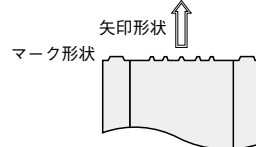

D	マーク高さ(mm)		抜き勾配(角度・片側)	
	文字	矢印	文字	矢印
6	0.22	0.22	20°	13°
8				
10				

PL面交換タイプ・プレート側交換タイプとも共通です。

■注文例・出荷日 右ページ