


エジェクタプレート戻り確認スイッチ

RoHS10

セット品①②③ EGS (CB5-15 2本付属)



①V-156-1A5-T (マイクロスイッチ: ヒンジローラ・レバー形)

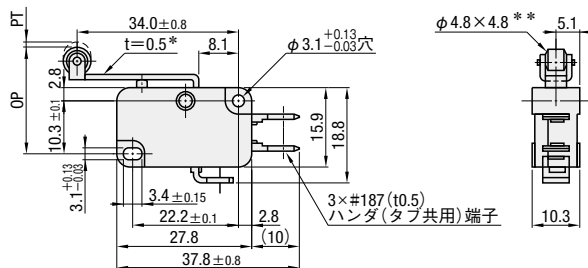


* ステンレス鋼レバー
* * 無給油性ポリアセタール
樹脂ローラ



②EGS-ANGLE (L形アングル)

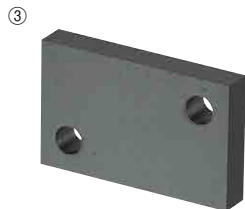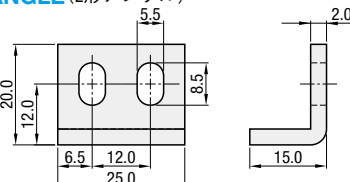

③EGS-BOARD (断熱板)

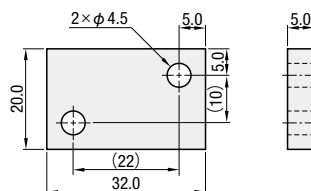

①マイクロスイッチ(ヒンジローラ・レバー形)

オムロン製

- 作動に必要な力 1.23N {125gf}
- もどりの力最小 0.14N {14gf}
- 作動までの動きPT最大 4.0mm
- 作動後の動き最小 1.6mm
- 応差最大 1.5mm
- 動作位置OP 20.7±1.2mm

定格

- 電圧 250V・電流 15A
- 耐熱温度 150℃


② M 材 質 SPCC

③ M 材 質 ベークライト(黒色)



RoHS10

セット品④⑤③ EGS-V (CB5-15 2本付属)


④V-15-1A5-T (マイクロスイッチ: 押ボタン形)

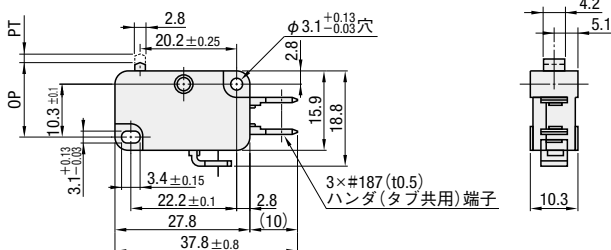

⑤EGS-AV (押ボタン形スイッチ用L形アングル)

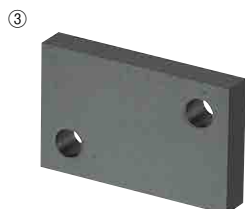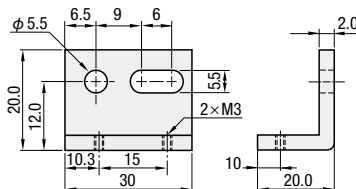

③EGS-BOARD (断熱板)

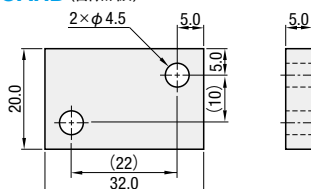

④マイクロスイッチ(押ボタン形)

オムロン製

- 作動に必要な力 1.96N {200gf}
- もどりの力最小 0.49N {50gf}
- 作動までの動きPT最大 1.2mm
- 作動後の動き最小 1.0mm
- 応差最大 0.4mm
- 動作位置OP 14.7±0.4mm

定格

- 電圧 250V・電流 15A
- 耐熱温度 150℃

⑤ M 材 質 SPCC

▲ 付属品 CB3-20 (1本)
M3ナット(2本)

③ M 材 質 ベークライト(黒色)