


型開き防止プレート

-全長指定タイプ-

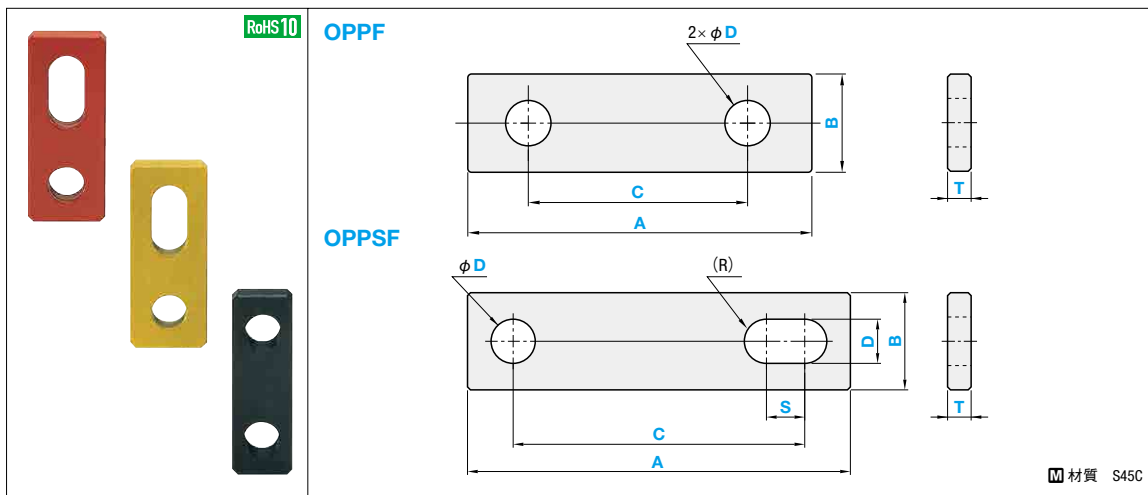

材質 S45C

型式		指定1mm単位		選択		Color 保安色	
Type	B	A	C	D	T		
OPPF	16	30~200	$2D \leq C \leq A - 2D$	7	9	5	12
	20			7	9	5	12
	25	40~300		9	14	12	16
	38			9	14	12	16

Ⓜ D9...A ≥ 40, D14...A ≥ 50

型式		指定1mm単位			選択		Color 保安色	
Type	B	A	C	S	D	T		
OPPSF	16	30~200	$2D \leq C \leq A - 2D$	$S \leq C - 2D$	7	9	6	12
	20				7	9	6	12
	25	40~300			9	14	12	16
	38				9	14	12	16

Ⓜ D9...A ≥ 40, D14...A ≥ 50

Order 注文例	型式	A	C	S	D	T	Color
	OPPF16	A50	C30		D9	T5	R
	OPPSF16	A60	C30	S10	D9	T6	Y

Delivery 出荷日	5	日日出荷	急 ストーク B

Alterations 追加工	(NT) - 型式 - A - C - S - D - T
	NT - OPPSF16 - A60 - C30 - S10 - D9 - T6

3 日日出荷

追加工	記号	詳細
(塗装無し)	NT	保安色の塗装を無しにします。 Ⓜ 塗装無しのため錆び易くなりますのでご注意ください。

型開き制御部品