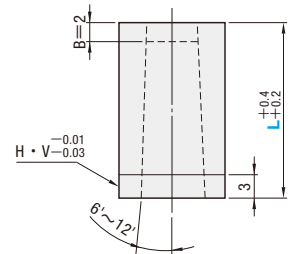
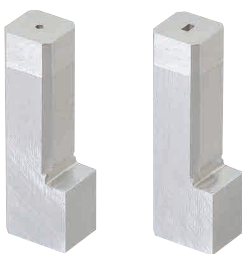
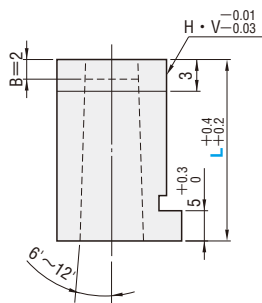


BLOCK DIES —SMALL TYPE— 小径ブロックダイ

—ストレートタイプ— 	RoHS10	M 材質 H 硬度	型式		
			A	D R E G	
		SKD11相当 60 ~ 63HRC	SBLD	SBLDD SBLDR SBLDE SBLDG	
		粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	SPBLD	SPBLDD SPBLDR SPBLDE SPBLDG	
—片フランジタイプ— 	RoHS10	M 材質 H 硬度	型式		
			A	D R E G	
		SKD11相当 60 ~ 63HRC	SBLDF	SBLDDF SBLDRF SBLDEF SBLDGF	
		粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	SPBLDF	SPBLDDF SPBLDRF SPBLDEF SPBLDGF	

型式	H	V min. P max. min. W max.	03	04	05	0.01mm単位 R	L
			0.60 ~ 1.00	0.60 ~ 2.00	0.60 ~ 3.00	R	
ストレートタイプ	03	0.60 ~ 1.00	○	○	○	0.15 ~ 2 未満 Rのみ	10
片フランジタイプ	04	0.60 ~ 2.00		○	○		13
							16
							20
	05	0.60 ~ 3.00			○		22
							25

①P・W→指定0.01mm単位

②片フランジタイプはL=10の場合、導入部は付きません。



Order
注文例

型式	V	H	L	指定0.01mm単位
	P	W	R(R)	

SBLD 03 03 - 20 - P0.60



Delivery
出荷日

3

日目出荷



ストック A