


ローラガイドポスト用スプリング/リテーナ上り防止リング

④ スプリング長さの選定基準はP.1103を参考にしてください。

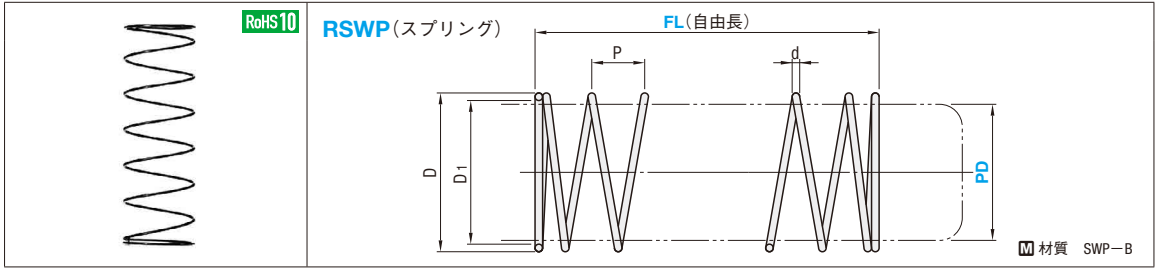

D	D ₁	d	P	型式		FL	
				Type	PD	指定5mm単位	指定10mm単位
10.7	9.3	0.7	4	RSWP	(9)	30 ~ 60	—
14.1	12.5	0.8	8		13	30 ~ 100	—
17.9	16.3		12		16	30 ~ 110	—
22.1	20.3	0.9	14		20	35 ~ 120	—
27.2	25.4		15		25	40 ~ 140	130 ~ 200
30.0	28.0	1.0	17		28	50 ~ 140	150 ~ 190
34.9	32.5	1.2	20		32	70 ~ 155	150 ~ 210
43.9	40.7	1.6	25		40	—	160 ~ 210
53.8	50.6				50	70 ~ 210	
65.7	60.5	2.6	30		60	—	90 ~ 230
86.6	81	2.8	35		(80)	—	70 ~ 210
							100 ~ 220

ダイセット用
ガイドポスト・フシユ



Order
注文例

型式
RSWP 20 - 90

●密着長 $\div \frac{FL \times d}{P} + 2d$




Delivery
出荷日

在庫品

●PD () 付サイズ

日日出荷

④ 土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。納期詳細はWOSIにてご確認ください。

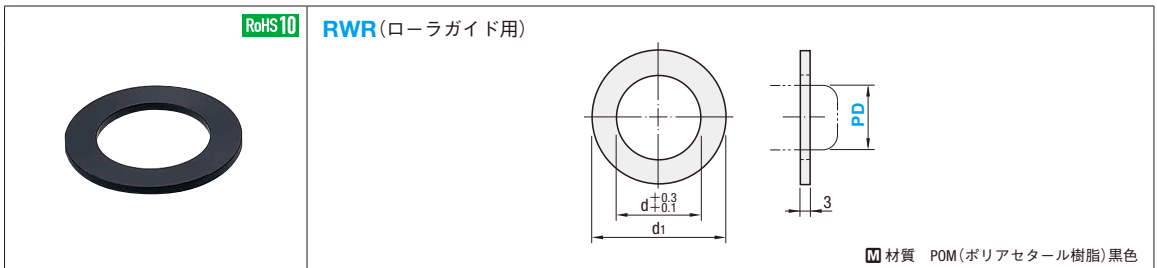

内径 d	外径 d ₁	型式	
		Type	PD
20.1	35	RWR (ローラガイド用)	20
25.2	40		25
27.6	45		28
32.3	50		32
40.2	60		40
50.3	75		50
60.5	85		60



Order
注文例

型式

■特長 P.1125



Delivery
出荷日

在庫品