




型式	構成部品	
	① ポスト	② プッシュ
PD	MSP	MDB
PZ		LDB
PF		LDBZ
PFZ		LFB
		LFBZ

■プッシュ取付方法 (接着剤 ☞ P.1038)

MDB	デブコン接着	デブコンB
LDB	ロックタイト接着	ロックタイト No.638 (LOC638)
LFB		
LFBZ		

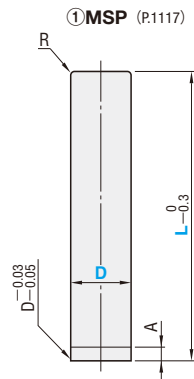

Type	☑ 材質	☑ 硬度	☑ 付属品
① MSP	M SUJ2 H 58HRC ~ (高周波焼入)		
② MDB LDB	M SUJ2 H 58HRC ~ A グリスニップル GPA6A		
② LDBZ	M SUJ2 MoS ₂ (埋設) H 58HRC ~		
② LFB	M SUJ2・銅合金 H 45HRC ~ A グリスニップル GPA6A		
② LFBZ	M SUJ2・銅合金 MoS ₂ (埋設) H 45HRC ~		

☞ ガイドポストプッシュの取付穴加工についてはP.1104を参照ください。

ダイセット用
ガイドポスト・プッシュ


②MDB (P.1127)

②LDB (P.1127)

②LDBZ (P.1127)

②LFB (P.1127)

②LFBZ (P.1127)

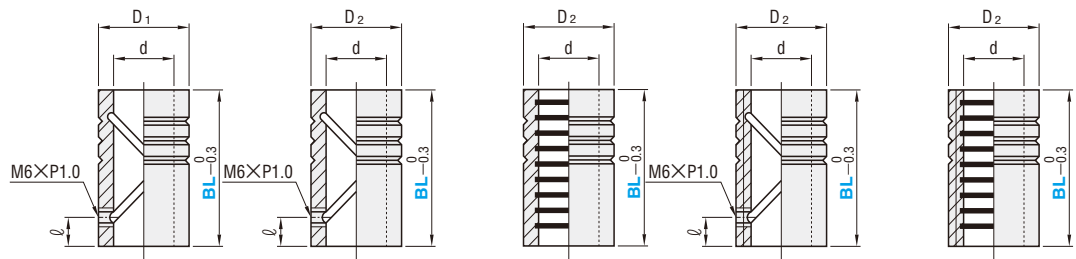

型式 Type	D	L								PD Type ②	BL	
		100	110	120	130	140	150	160	170			180
PD	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	M (MDB)	50 60
PZ	22	120	130	140	150	160	170	170	180			60 80
PF	25	120	130	140	150	160	170	180			L (LDB)	60 80
PFZ	28	140	150	160	170	180	190	200				80 100
	32	160	170	180	190	200	220	240				80 100
	38	180	190	200	220	240	260					80 100
	45	180	190	200	220	240	260					100 120
	50	200	220	240	260							100 120
	60	200	220	240	260							100 120

■発注型番の作成方法のご案内 (PDタイプのみ)

STEP1. 必要条件の5条件を選定ください。



STEP2. 次の条件を発注型番に変更ください。



STEP3. 以上の作業で発注型番の確定します。



☞ 選定方法で不明な点がある場合は、ミスマシHPの『絞り込み条件』をご活用ください。



Order 注文例
 型式 - L - ②・BL
 PD 28 - 160 - M 80
 発注記号 PD 28 16 M 8
 PZ 28 16 8



Delivery 出荷日
 在庫品