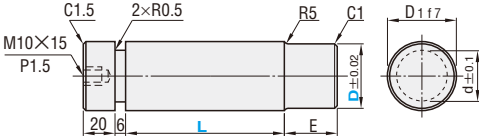
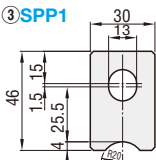
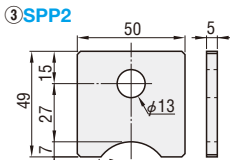
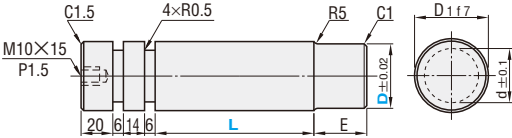
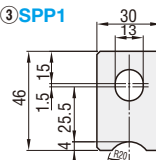
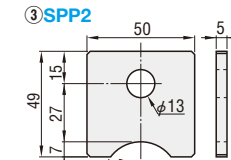
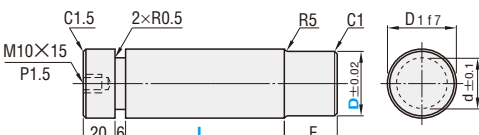
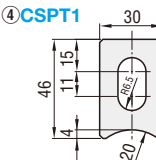
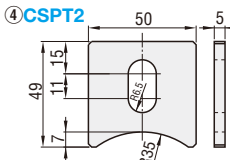
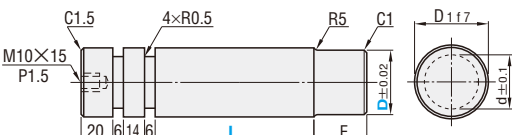
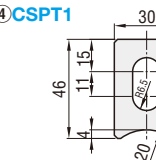
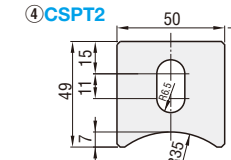
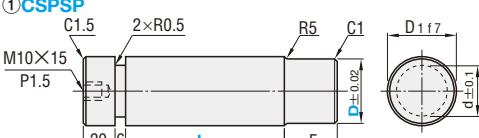
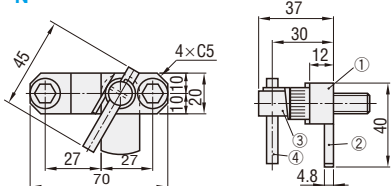
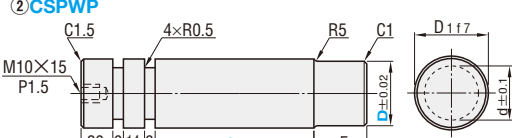


①  ② 		③  ④  ⑤ 	RoHS10																													
<table><tr><th>No.</th><th>型式</th><th>部品名</th><th>M 材質</th><th>H 硬度</th><th>S 表面処理</th></tr><tr><td>①</td><td>CSPSP</td><td>サイドピン(シングル溝タイプ)</td><td rowspan="2">S45C</td><td rowspan="2">20~25 HRC</td><td rowspan="2">四三酸化鉄皮膜</td></tr><tr><td>②</td><td>CSPWP</td><td>サイドピン(ダブル溝タイプ)</td></tr><tr><td>③</td><td>SPP</td><td>丸穴ストップパ</td><td rowspan="2">SS400</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">四三酸化鉄皮膜</td></tr><tr><td>④</td><td>CSPT</td><td>長穴ストップパ</td></tr><tr><td>⑤</td><td>CST-N</td><td>バネロックストップパ</td><td colspan="3">詳細  右ページ</td></tr></table>		No.	型式	部品名	M 材質	H 硬度	S 表面処理	①	CSPSP	サイドピン(シングル溝タイプ)	S45C	20~25 HRC	四三酸化鉄皮膜	②	CSPWP	サイドピン(ダブル溝タイプ)	③	SPP	丸穴ストップパ	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	④	CSPT	長穴ストップパ	⑤	CST-N	バネロックストップパ	詳細  右ページ			
No.	型式	部品名	M 材質	H 硬度	S 表面処理																											
①	CSPSP	サイドピン(シングル溝タイプ)	S45C	20~25 HRC	四三酸化鉄皮膜																											
②	CSPWP	サイドピン(ダブル溝タイプ)																														
③	SPP	丸穴ストップパ	SS400	—	四三酸化鉄皮膜																											
④	CSPT	長穴ストップパ																														
⑤	CST-N	バネロックストップパ	詳細  右ページ																													
シングル溝タイプ		ダブル溝タイプ																														
丸穴ストップパタイプ	P-CSPS (①CSPSP+③SPPセット) ①CSPSP  ③SPP1  ③SPP2 		P-CSPW (②CSPWP+③SPPセット) ②CSPWP  ③SPP1  ③SPP2 																													
	長穴ストップパタイプ	CSPS (①CSPSP+④CSPTセット) ①CSPSP  ④CSPT1  ④CSPT2 		CSPW (②CSPWP+④CSPTセット) ②CSPWP  ④CSPT1  ④CSPT2 																												
バネロックストップパタイプ		CSPST (①CSPSP+⑤CST-Nセット) ①CSPSP  ⑤CST-N 		CSPWT (②CSPWP+⑤CST-Nセット) ②CSPWP  ⑤CST-N 