

 
ミスミ

PARALLEL BLOCKS FOR VISES


パラレルブロック(焼入れ)

●フラットタイプ -FLAT TYPE-

PB-SCYA



1/パック2枚入り

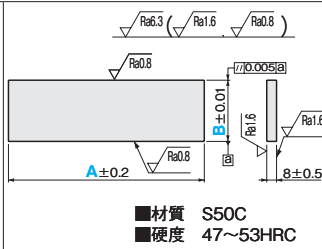

■材質 S50C
■硬度 47~53HRC



注文例

PB-SCYA 160 - 50

型番

A

B



出荷日

8 日日出荷




価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1	2	3~4	5~9	10~
値引率			3%	5%	10%



使用例

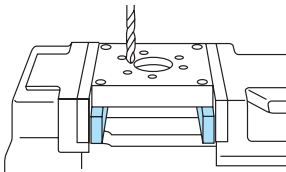

1/パック単位 2枚入

型番	A	B	重量 (g)	¥通常単価 1/パック
PB-SCYA 160		30	600	15,670
		35	700	15,870
		40	800	13,700
		45	900	16,590
		50	1,000	15,890
		51	1,030	15,890
		52	1,050	18,950
		53	1,070	16,140
		54	1,090	16,140
		55	1,100	19,870
		56	1,130	17,010
		57	1,150	20,170
		40	1,060	19,110
		45	1,190	22,640
PB-SCYA 200		50	1,320	23,150
		55	1,460	23,150
		60	1,600	23,560
		61	1,620	20,080
		62	1,650	20,080
		63	1,670	20,080
		64	1,700	20,950
		66	1,730	20,950
		67	1,780	20,950

 
Eが特長!

- サイズはバイスの口深さに合わせております。
- 2枚1パック(相互差:0.01mm)です。


■高さ方向1mm指定タイプ(PPBH)はP.909をご覧ください。

●段付タイプ -STEPPED TYPE-

STPB-SCYA



1/パック2枚入り

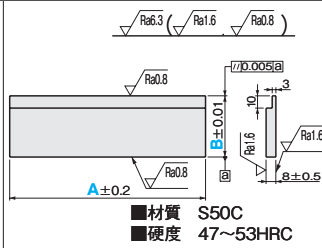

■材質 S50C
■硬度 47~53HRC



注文例

STPB-SCYA 160 - 50

型番

A

B



出荷日

8 日日出荷




価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1	2	3~4	5~9	10~
値引率			3%	5%	10%



使用例

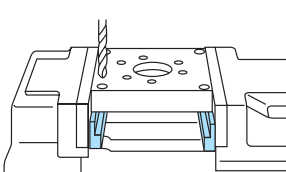

1/パック単位 2枚入

型番	A	B	重量 (g)	¥通常単価 1/パック
STPB-SCYA 160		30	470	15,230
		35	580	17,720
		40	670	18,640
		45	770	19,470
		50	870	20,900
		51	900	17,800
		52	920	17,800
		53	940	20,900
		54	960	18,230
		55	970	22,530
		56	1,020	19,550
		57	1,030	19,890
		40	900	24,890
		45	1,030	25,490
STPB-SCYA 200		50	1,150	22,080
		55	1,300	22,080
		60	1,440	26,320
		61	1,460	22,420
		62	1,490	26,320
		63	1,500	22,420
		64	1,540	23,220
		66	1,560	23,220
		67	1,620	29,190

Eが特長!

- サイズはバイスの口深さに合わせております。
- ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
- 2枚1パック(相互差:0.01mm)です。

■高さ方向1mm指定タイプ(PPBSH)はP.910をご覧ください。



WEBなら加工治具関連品3千点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 加工治具

