

ミスミ

C-VALUE


マグネットホルダ台

現場や検査工程の必需品
高コストパフォーマンス品

在庫品

〔仕様〕

- 取付ねじ寸法：M8×1.25
(130のみM10×1.25)

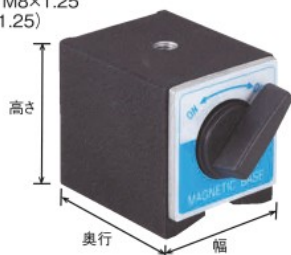

1台単位

型番	マグネット吸着力 (N)	幅×奥行×高さ (mm)	重量 (kg)	¥通常単価
MGBSHLD-60	600	50×58×55	1	1,465
MGBSHLD-80	800	50×60×55	1	1,593
MGBSHLD-100	1000	50×73×55	1.3	2,187
MGBSHLD-130	1300	50×117×55	2	3,660

ミスミ

C-VALUE

フレキシブルマグネットベース

現場や検査工程の必需品。
コストパフォーマンスに優れた
廉価品をご提供。

在庫品

〔仕様〕

- アリ溝：有
- 取付ねじ：M8×1.25
- 吸着面：底面
- ハンドル：有



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	アーム長さ (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-FX	784	60×50×55	290	φ6・φ8	3,980

ミスミ

C-VALUE

フレキシブルミニマグネットベース

小型なので、狭い箇所にも取り付け
てお使いいただけます。

在庫品

〔仕様〕

- アリ溝：有
- 取付ねじ：M5×0.8
- 吸着面：底面
- ハンドル：有



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	アーム長さ (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MNMGBS-FX	294	35×30×35	155	φ6.5・φ8	3,890

ミスミ

C-VALUE


ミニマグネットホルダ台

マグネットホルダのミニタイプ
高コストパフォーマンス品

在庫品

〔仕様〕

- 取付ねじ寸法：M5×0.8
- 重量 (kg)：0.2

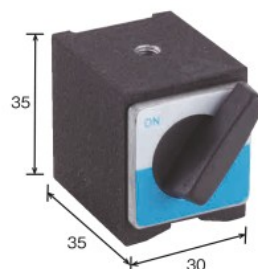

1台単位

型番	マグネット吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	¥通常単価
MNMGBSHLD	300	30×35×35	1,574

ミスミ

C-VALUE

フレキシブルマグネットスタンド(高級型)

握りやすいハンドルでがっちり固定できます
吸着力に優れたタイプです。

在庫品

〔特長〕

- 先端微調整機能付
- スタンダードタイプ

〔仕様〕

- アーム取付ねじ：M8×1.25
- 重量 (kg)：1.6
- アリ溝：有



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	アーム長さ (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-FA	980	60×50×55	345	φ8	4,580

ミスミ

C-VALUE

マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

- 〔仕様〕
- 取付ねじ：M8×1.25
- 支柱 (mm)：200
- 支柱 (mm)：165
- 質量 (kg)：1.5
- ハンドル：有

在庫品



1台単位

型番	吸着力 (N)	マグネット寸法 (mm)	測定器取付穴 (mm)	¥通常単価
MGBS-S2	784	60×50×55	φ6・φ8	4,250



WEBならマグネット関連2千点以上掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ マグネットホルダ

