

ミスミ

スティック砥石

●平形 粗仕上タイプ

エアー・電動グラインダー用
HGSCP (パック品)
HGSC (単品)
1パック単位 10~20本入
1本単位

●砥粒 WA

手作業用
PKSCP (パック品)
PKSC (単品)
1パック単位 10~20本入
1本単位

●砥粒 C


手作業用
RFSCP (パック品)
RFSC (単品)
1パック単位 10本入
1本単位

●砥粒 PA

●結合度 I
●結合剤 V(ビトリファイド)



■スティック砥石自体の硬度目安

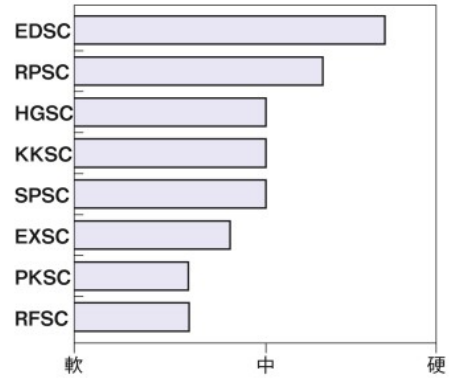

- 超硬
エンドミル
- ハイス
エンドミル
- 自由指定直刃
エンドミル
- 専用
カッター
- 面取り
センタリング工具
- ドリル
- リーマ
- タップ・
ねじ穴工具
- 再研磨
サービス
- フライス用
チップ・カッター
- 旋削工具
- ツーリング
- 加工治具
- 測定工具・
計測機器
- 放電工具
- 研削研磨
用品
- 切断・
溶接用品
- 手作業工具
- 電動・
空圧工具
- 化学製品
- 安全保護・
環境衛生用品
- 梱包・物流
保管用品

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#)	パック 入数 (本)	¥通常単価				
						パック		単品		
						HGSCP	PKSCP	HGSC	PKSC	
HGSCP HGSC PKSCP PKSC	100	6	3	20	10	150	7,000	—	530	—
						280	8,160	—	630	—
						400	8,560	—	660	—
						600	9,120	7,520	690	690
						800	—	7,840	—	720
						1000	9,920	8,240	750	760
	150	13	3	10	10	150	5,840	—	890	—
						280	6,540	5,140	990	950
						400	7,400	—	1,130	—
						600	8,100	7,880	1,220	1,440
						800	—	8,360	—	1,520
						1000	9,980	8,900	1,510	1,630
150	13	5	10	10	150	7,300	—	1,110	—	
					280	8,780	—	1,340	—	
					400	9,820	—	1,490	—	
					600	10,640	9,920	1,610	1,810	
					800	—	10,160	—	1,840	
					1000	13,000	11,300	1,970	2,060	
150	25	5	10	10	150	9,160	—	1,380	—	
					280	12,140	—	1,830	—	
					400	13,960	—	2,110	—	
					600	16,100	—	2,420	—	
						1000	18,520	—	2,800	—

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#)	パック 入数 (本)	¥通常単価	
						パック	単品
						RFSCP	RFSC
RFSCP RFSC	150	13	5	80	10	3,680	560
						6,760	1,020
		25	10			10,140	1,510
						15,340	2,250

選定表 P.1060



PKSCP - 100 - 6 - 3 - 400
型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

PKSC - 100 - 6 - 3 - 400
型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)



在庫品 巻末-7

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

