


ミスミ



ダイヤモンド電着コテヤスリ

●丸柄・全長140mm・ダイヤモンド部30mm・5種セット

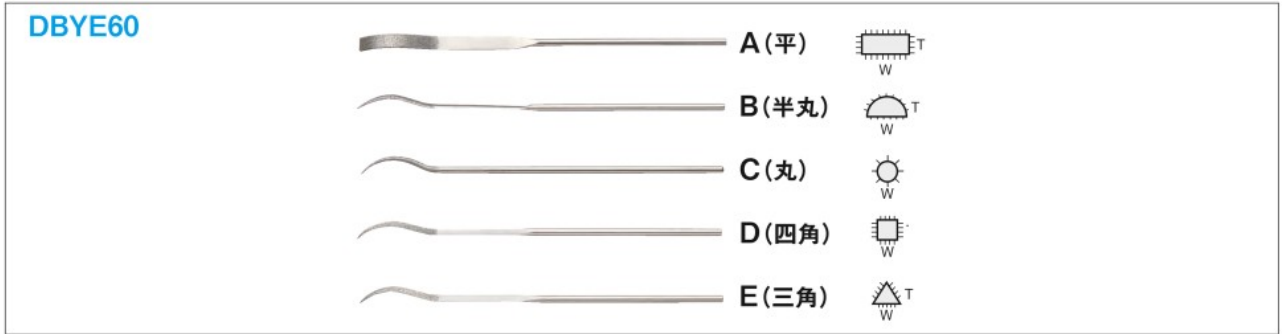

1セット単位

型番	粒度 (#)	形状	全長 L (mm)	電着部長さ (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	軸径 (mm)	バック・セット入数 (個)	¥通常単価
DBYE60	150 200 400	A (平)	140	30	5.5	1.2	3	5種 × 各1本	2,430
		B (半丸)			5	2			
		C (丸)			3	3			
		D (四角)			2.5	2.5			
		E (三角)			3.5	3.5			

この商品はセット単位での販売となります。



Order 注文例

**DBYE60 - 150**  
型番 粒度 (#)




Delivery 出荷日

在庫品

巻末-7

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●丸柄・全長140mm・ダイヤモンド部20mm・10種セット

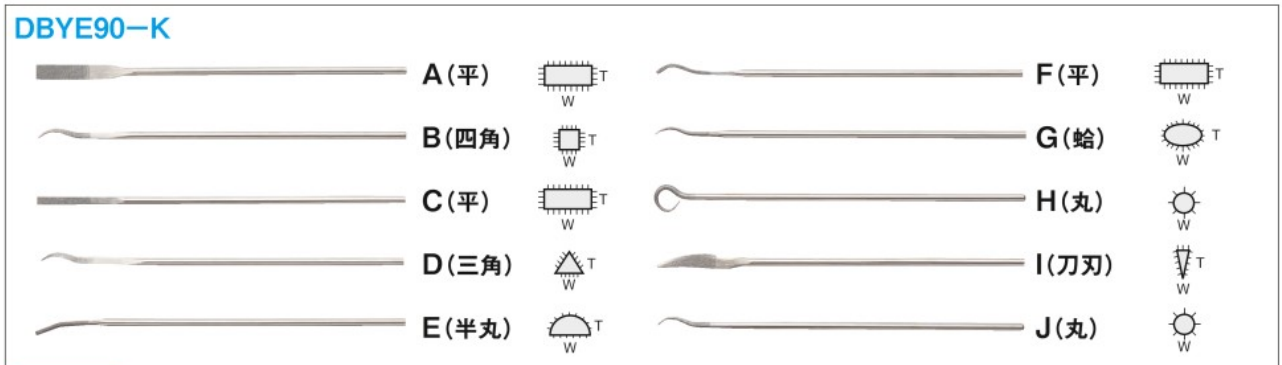

1セット単位

型番	粒度 (#)	形状	全長 L (mm)	電着部長さ (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	軸径 (mm)	バック・セット入数 (個)	¥通常単価
DBYE90-K	150 200 400	A (平)	140	20	6	1.3	3	10種 × 各1本	4,860
		B (四角)			2.5	2.5			
		C (平)			3.5	1.5			
		D (三角)				3.5			
		E (半丸)			5	2			
		F (平)			3.5	1.5			
		G (蛤)				2			
		H (丸)			3	3			
		I (刃刃)			5	1.5			
		J (丸)			2.3	2.3			

この商品はセット単位での販売となります。



Order 注文例

**DBYE90 - K - 200**  
型番 粒度 (#)



Delivery 出荷日

在庫品

巻末-7

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



WEBならヤスリ7.1千点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

