

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Sling Hook with Latch


## スリングフック



同商品群  
在庫数 125アイテム

用途 ●ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。  
製造国 ●スウェーデン

**スリングフック** 特長 ●堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。

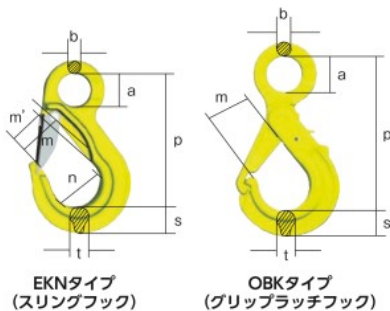

EKNタイプ  
(スリングフック)

OBKタイプ  
(グリップラッチフック)

梱包数:1個  
マーテック機[879324]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	適合チェーン線径 (mm)	寸法(mm)						質量 (kg)	実績 (前年比%)		
						a	b	m	m'	n	p			s	t
402-2891	EKN-6-10	¥ 2,800	¥ 3,200	1.2	6	22.5	10.5	29	25	34	93	20	17	0.4	102(73)
402-2904	EKN-7/8-10	¥ 2,975	¥ 3,400	2.0	8	28	13	32	26	38	109	23	17	0.6	117(91)
402-2874	EKN-10-10	¥ 4,550	¥ 5,200	3.2	10	34	15	42	36	48	134	30	23	1.0	64(62)
402-2882	EKN-13-10	¥ 8,750	¥ 10,000	5.3	13	44	19	49	42	58	166	38	28	2.1	40(125)
114-7980	EKN-16-10	¥ 12,250	¥ 14,000	8.0	16	56	25.5	61	52	70	203	47	36	4.0	14(140)
114-7981	EKN-18/20-10	¥ 21,438	¥ 24,500	10.0	20	61	26	73	61	80	229	59	42	6.4	9(90)
114-7982	EKN-22-10	¥ 42,000	¥ 48,000	16.0	22	64	32	88	74	100	267	67	47	8.9	6(120)
114-7983	EKN-26-10	¥ 80,500	¥ 92,000	22.0	26	66	32	95	82	110	301	75	55	13.1	0(-)
245-7169	EKN-32-10	¥ 210,000	¥ 240,000	32.0	32	90	47	105	96	122	353	98	61	25.2	-

**グリップラッチフック** 特長 ●フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ぶれを防ぎ安全性が高められています。  
●過大過重によりフックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付です。



スプリングラッチ



発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	適合チェーン線径 (mm)	寸法(mm)						質量 (kg)	実績 (前年比%)
						a	b	m	p	s	t		
402-3137	OBK-6-10	¥ 6,738	¥ 7,700	1.2	6	22	9	26	103	17	15	0.4	65(52)
402-3145	OBK-7/8-10	¥ 7,875	¥ 9,000	2.0	8	28	10	37	139	22	20	0.8	40(52)
402-3111	OBK-10-10	¥ 9,625	¥ 11,000	3.2	10	34	13	47	170	29	22	1.3	24(54)
402-3129	OBK-13-10	¥ 16,188	¥ 18,500	5.3	13	44	15	53	206	37	28	2.6	40(364)
114-8055	OBK-16-10	¥ 26,250	¥ 30,000	8.0	16	56	19	68	251	45	29	4.4	6(100)
114-8056	OBK-18/20-10	¥ 49,875	¥ 57,000	10.0	20	60	22	74	294	56	44	8.3	2(200)
114-8057	OBK-22-8	¥ 76,125	¥ 87,000	12.0	22	70	22	87	335	57	40	10.2	0(-)

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 http://www.martec.co.jp/



Sling Hook with Latch


## スリングフック




同商品群  
在庫数 125アイテム

用途 ●ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。  
製造国 ●スウェーデン

**ロッキングフック** 特長 ●トリガーをロックすることによって掛け外れを防止することができ、安全にご使用いただけます。  
●外開きのため、太いワイヤーやベルトの掛け外しが容易に行えます。

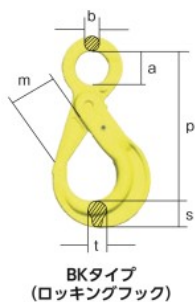

BKタイプ  
(ロッキングフック)

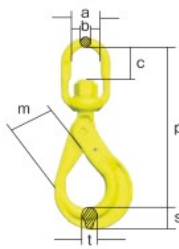

BKLタイプ  
(スイベルフック)

梱包数:1個  
マーテック機[879324]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	適合チェーン線径 (mm)	寸法(mm)						質量 (kg)	実績 (前年比%)
						a	b	m	p	s	t		
402-2807	BK-6-10	¥ 5,950	¥ 6,800	1.2	6	22	10	29	109	21	15	0.5	221(117)
402-2815	BK-7/8-10	¥ 7,000	¥ 8,000	2.0	8	28	11	37	137	25	17	0.9	143(81)
402-2785	BK-10-10	¥ 8,750	¥ 10,000	3.2	10	34	13	45	168	30	21	1.5	93(115)
402-2793	BK-13-10	¥ 14,438	¥ 16,500	5.3	13	44	16	55	207	39	30	3.0	63(144)
114-7920	BK-16-10	¥ 25,375	¥ 29,000	8.0	16	56	20	62	254	48	37	5.5	8(134)
114-7921	BK-18/20-10	¥ 48,825	¥ 55,800	10.0	20	60	22	68	289	63	46	9.0	0(-)
114-7922	BK-22-10	¥ 67,375	¥ 77,000	12.0	22	70	24	80	320	62	50	11.3	3(75)
114-7923	BK-26-10	¥ 107,625	¥ 123,000	17.0	26	80	25	100	342	68	54	16.4	0(-)
114-7924	BK-32-8	¥ 175,000	¥ 200,000	20.0	32	90	30	120	400	86	62	23.3	0(-)

**スイベルフック** 特長 ●スイベル付のロッキングフックです。  
●スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	適合チェーン線径 (mm)	寸法(mm)						質量 (kg)	実績 (前年比%)	
						a	b	c	m	p	s			t
402-2840	BKL-6-10	¥ 10,938	¥ 12,500	1.2	6	33	11	22.5	29	149	21	15	0.7	135(94)
402-2858	BKL-7/8-10	¥ 12,338	¥ 14,100	2.0	8	38	12	27	37	183	25	17	1.2	97(85)
402-2823	BKL-10-10	¥ 14,875	¥ 17,000	3.2	10	44	15	37	45	218	30	21	2.0	70(62)
402-2831	BKL-13-10	¥ 22,750	¥ 26,000	5.3	13	47	19	47	55	281	39	30	4.0	27(72)
114-7958	BKL-16-10	¥ 42,000	¥ 48,000	8.0	16	62	23	65	62	341	48	37	7.2	21(132)
114-7959	BKL-18/20-10	¥ 60,375	¥ 69,000	10.0	20	72	31	69	68	368	63	46	11.2	3(100)

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 http://www.martec.co.jp/




Insulated Swivel Set

## 絶縁スイベルセット



同商品群  
在庫数 125アイテム

特長 ●絶縁能力は1000Vで吊り上げた状態での溶接作業が安全に行えます。  
用途 ●天井クレーンや電気チェーンブロックで溶接物を吊り上げたまま溶接作業用。  
仕様 ●スイベル機能と外れ止め金具付  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●スウェーデン

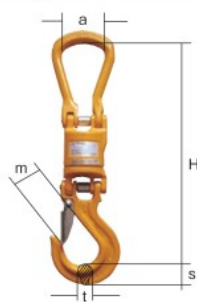

O-LI-N-10

梱包数:1セット  
マーテック機[879324]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	基本使用荷重 (t)	適合チェーン線径 (mm)	寸法(mm)						質量 (kg)	実績 (前年比%)
						a	H	m	s	t	t		
114-8075	O-LI-N-7/8	¥ 46,375	¥ 53,000	1.6	8	50	265	27	21	18	1.5	4(200)	
114-8071	O-LI-N-10	¥ 55,825	¥ 63,800	2.5	10	66	339	34	29	23	2.8	7(78)	
114-8072	O-LI-N-13	¥ 73,150	¥ 83,600	4.2	13	72	410	42	36	28	5.8	1(100)	
114-8073	O-LI-N-16	¥ 113,225	¥ 129,400	6.4	16	82	490	53	43	34	10.0	1(-)	
114-8074	O-LI-N-18/20	¥ 147,613	¥ 168,700	10.0	20	105	560	59	51	41	15.5	0(-)	

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 http://www.martec.co.jp/

吊り上げ用スリング・荷締機

吊り上げ用スリング

チェーンスリング

フック

アイボルト

シャックル

リング

キャッチ

滑車

ワイヤロープスリング

ベルトスリング

ラウンドスリング

モッコ

荷締機

トラック

レール

