

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

吊りチェーン・スリング・荷締機

吊りチェーン

チェーンスリング

フック

アイボルト

シャックル

リングキャッチ

滑車

ワイロープスリング

ベルトスリング

ラウンドスリング

モッコ

荷締機


トラックレール

マーテック MARTEC 日本


Swivel Hook

**ベアリングスイベルフック**


RoHS

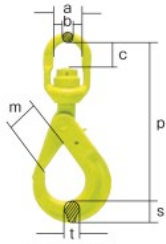

BKLN-16-10 (ベアリングスイベルフック)

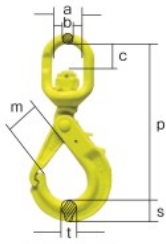

LBK-7/8-10 (グリップラッチスイベルフック)

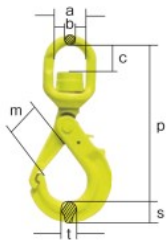

LKBK-7/8-10 (ベアリング入りグリップラッチスイベルフック)

用途 ●建築・土木・生産工場での吊り作業用。  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●スウェーデン

**ベアリングスイベルフック**

特長 ●ボールベアリングスイベル付のロックフックです。  
●荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。

梱包数:1個

発注単位1個

マーテック株[879324]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	適合チェーン線径(mm)	寸法(mm)						質量(kg)	実績(前年比%)	
						a	b	c	m	p	s			t
114-7967	BKLN-6-10	¥15,488	¥17,700	1.2	6	33	11	23	29	149	21	15	0.7	44(78)
114-7968	BKLN-7/8-10	¥17,938	¥20,500	2.0	8	38	12	27	37	183	25	17	1.2	46(125)
114-7961	BKLN-10-10	¥21,613	¥24,700	3.2	10	44	15	35	45	218	30	21	2.0	49(154)
114-7962	BKLN-13-10	¥33,250	¥38,000	5.3	13	48	19	45	55	280	39	30	4.0	9(40)
114-7963	BKLN-16-10	¥57,750	¥66,000	8.0	16	61	23	61	62	339	48	37	7.2	2(29)
114-7964	BKLN-18/20-10	¥70,000	¥80,000	10.0	20	72	31	60	68	367	63	46	11.3	1(34)
114-7965	BKLN-22-10	¥157,500	¥180,000	12.0	22	80	35	80	79	436	62	50	16.8	1(-)
114-7966	BKLN-26-10	¥306,250	¥350,000	17.0	26	102	45	110	100	486	68	54	26.4	0(-)

**グリップラッチスイベルフック**

特長 ●フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。  
●チェーンやワイヤのより戻し機能付きロックフックです。

梱包数:1個

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	適合チェーン線径(mm)	寸法(mm)						質量(kg)	実績(前年比%)	
						a	b	c	m	p	s			t
114-8006	LBK-7/8-10	¥18,375	¥21,000	2.0	8	38	12	27	37	178	22	20	1.1	17(243)
114-8007	LBK-10-10	¥21,875	¥25,000	3.2	10	44	15	36	47	214	29	22	1.8	20(667)
114-8008	LBK-13-10	¥32,375	¥37,000	5.2	13	48	19	47	54	265	35	29	3.8	2(200)
114-8009	LBK-16-10	¥56,875	¥65,000	8.0	16	61	25	66	68	324	45	29	6.1	0(-)

**ベアリング入りグリップラッチスイベルフック**

特長 ●フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。  
●ボールベアリングスイベル付のロックフックです。  
●荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。

梱包数:1個

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	適合チェーン線径(mm)	寸法(mm)						質量(kg)	実績(前年比%)	
						a	b	c	m	p	s			t
114-7998	LKBK-7/8-10	¥23,625	¥27,000	2.0	8	38	12	27	37	179	22	20	1.2	8(115)
114-7999	LKBK-10-10	¥26,250	¥30,000	3.2	10	44	15	35	47	214	29	22	1.8	2(200)
114-8000	LKBK-13-10	¥39,375	¥45,000	5.2	13	48	19	46	54	264	35	29	3.8	4(-)
114-8002	LKBK-16-10	¥70,000	¥80,000	8.0	16	61	25	61	68	319	45	29	6.0	4(-)

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>

マーテック MARTEC 日本

Chain Shortener



**ミッドグラブショートナー "MIG型"**

New RoHS



MIG-8-10

特長 ●使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さ調整出来る吊り金具です。  
用途 ●吊りチェーン中間での長さ調整用。  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●スウェーデン

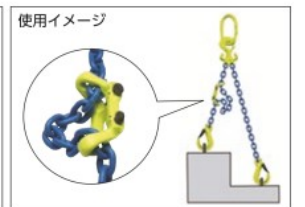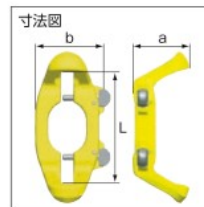

マーテック株[879324]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	適合チェーン線径(mm)	寸法			梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
						L	a	b			
252-2347	MIG-8-10	¥18,900	¥21,600	2.0	8	90.5	53	66	1	0.7	-
252-2346	MIG-10-10	¥22,575	¥25,800	3.2	10	113	62	78	1	1.1	-
252-2348	MIG-13-10	¥27,650	¥31,600	5.2	13	147	88	100	1	2.6	-


☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>

マーテック MARTEC 日本

Coupling Link

**カップリングリンク**

RoHS

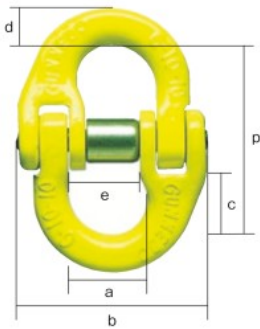

GA-6-10

特長 ●止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってはハンマー1本で簡単に脱着でき、繰返し使用しても確実にピンをロックします。  
用途 ●チェーンと金具の接続用。  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●スウェーデン

マーテック株[879324]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	基本使用荷重(t)	適合チェーン線径(mm)	寸法(mm)						梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
						a	b	c	d	e	p			
781-1110	GA-6-10	¥3,238	¥3,700	1.1	6	18	43	16	8	15	45	1	0.1	198(101)
781-1128	GA-8-10	¥3,413	¥3,900	2.0	8	21	51	20	11	18	56	1	0.2	192(55)
781-1098	GA-10-10	¥4,550	¥5,200	3.2	10	28	66	23	13	25	68	1	0.3	193(103)
781-1101	GA-13-10	¥6,475	¥7,400	5.2	13	35	84	31	17	30	89	1	0.7	116(87)
125-6451	GA-16-10	¥9,625	¥11,000	8.0	16	42	106	38	20	36	106	1	1.4	17(48)
114-7985	GA-20-10	¥13,125	¥15,000	12.8	20	50	119	44	26	43	125	1	2.2	5(56)
125-6462	GA2210	¥15,925	¥18,200	16.0	22	60	143	55	28	50	152	1	3.6	13(87)
125-6463	GA2610	¥32,375	¥37,000	21.6	26	67	167	56	33.5	58	161	1	5.7	4(40)
125-6464	GA3210	¥53,813	¥61,500	32.0	32	82	208	72	40	70	200	1	9.5	2(100)

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。重大な事故につながる恐れがあります。