


## ビットソケット ショートスタビー

- ビットソケットショート(EF-S)に比べ更に短く軽い
- スムーズな作業が可能
- シャンクダブル溝タイプ

 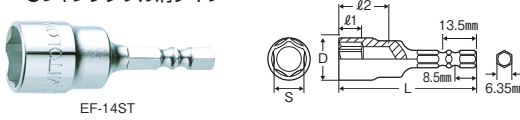


品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	六角	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N			
								ハンガータイプ	ボックス	プリアスターバックタイプ	
★EF-5.5ST	5.5	9	5	20	55	18	490	6	8441	6	7550
★EF-6ST	6	9.5	5	20	55	18	490	6	8458	6	7567
★EF-7ST	7	11	5	20	55	23	530	6	8465	6	7574
EF-8ST	8	12	6	20	55	24	550	6	8472	6	7581
EF-9ST	9	13.5	6	20	55	25	600	—	—	6	7598
EF-10ST	10	14.5	7	20	55	27	600	6	8496	6	7604
EF-11ST	11	16	7	20	55	29	600	—	—	6	7611
EF-12ST	12	17	8	20	55	32	630	6	8519	6	7628
EF-13ST	13	18.5	8	20	55	35	660	6	8526	6	7635
EF-14ST	14	19.5	9	20	55	38	680	6	8533	6	7642

★口径形状は六角です

## ビットソケット ショート

- ビットソケット(EF)に比べ短く軽い

 


品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	六角	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N			
								ハンガータイプ	ボックス	プリアスターバックタイプ	
★EF-5.5S	5.5	9	5	22	65	27	540	6	8601	6	9488
★EF-6S	6	9.5	5	22	65	27	540	6	8618	6	9495
★EF-7S	7	11	5	22	65	29	540	6	8625	6	9501
EF-8S	8	12	6	30	75	35	560	6	8632	6	9518
EF-9S	9	13.5	6	30	75	36	620	—	—	6	9525
EF-10S	10	14.5	7	30	75	40	620	6	8656	6	9532
EF-11S	11	16	7	30	75	46	620	—	—	6	9549
EF-12S	12	17	8	30	75	51	670	6	8670	6	9556
EF-13S	13	18.5	8	30	75	58	680	6	8687	6	9563
EF-14S	14	19.5	9	30	75	63	700	6	8694	6	9570
EF-15S	15	21	9	30	75	68	1,100	—	—	6	9587
EF-16S	16	22	10	29	75	71	1,100	—	—	6	9594
EF-17S	17	23.5	10	29	75	76	1,100	6	8724	6	9600
EF-18S	18	24.5	11	29	75	79	1,120	—	—	6	9617
EF-19S	19	26	12	29	75	85	1,120	6	8748	6	9624
EF-21S	21	28.5	13	28	75	95	1,320	6	8755	6	9631
EF-22S	22	29.5	14	28	75	99	1,440	—	—	6	9648
EF-23S	23	31	15	28	75	105	1,860	—	—	6	9655
EF-24S	24	32	16	27	75	110	1,930	6	8786	6	9662

★口径形状は六角です

## ビットソケット

- ダブルナット対応



品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	六角	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N			
								ハンガータイプ	ボックス	プリアスターバックタイプ	
EF-8	8	12	10	60	105	53	1,110	6	8793	6	9679
EF-9	9	13.5	12	60	105	55	1,110	—	—	6	9686
EF-10	10	14.5	13	60	105	61	1,160	6	8816	6	9693
EF-11	11	16	14	60	105	70	1,160	—	—	6	9709
EF-12	12	17	15	60	105	76	1,160	6	8830	6	9716
EF-13	13	18.5	16	60	105	86	1,240	6	8847	6	9723
EF-14	14	19.5	18	60	105	92	1,260	6	8854	6	9730
EF-15	15	21	19	60	105	100	1,260	—	—	6	9747
EF-16	16	22	20	59	105	105	1,260	—	—	6	9754
EF-17	17	23.5	22	59	105	112	1,260	6	8885	6	9761
EF-18	18	24.5	23	59	105	118	1,340	—	—	6	9778
EF-19	19	26	24	59	105	128	1,340	6	8908	6	9785
EF-21	21	28.5	27	58	105	144	1,460	6	8915	6	9792
EF-22	22	29.5	28	58	105	150	1,560	—	—	6	9808
EF-23	23	31	29	58	105	163	2,110	—	—	6	9815
EF-24	24	32	30	57	105	170	2,290	6	8946	6	9822

## ビットソケット ロング

- 深さ110mm型枠シングル締めに対応(EF-21L)
- 塩害用ピーコン(深さ110mmまで)対応(EF-12L)
- ダブルナット対応



品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	六角	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N			
								ハンガータイプ	ボックス	プリアスターバックタイプ	
EF-12L	12	17	18	110	155	116	2,100	6	8953	6	7475
EF-13L	13	18.5	20	110	155	130	2,100	—	—	6	7482
EF-14L	14	19.5	21	110	155	137	1,880	—	—	6	9839
EF-15L	15	21	23	110	155	149	2,040	—	—	6	9846
EF-16L	16	22	24	109	155	156	2,040	—	—	6	9853
EF-17L	17	23.5	26	109	155	168	2,140	6	9004	6	9860
EF-18L	18	24.5	27	108	155	176	2,250	—	—	6	9877
EF-19L	19	26	29	108	155	190	2,300	6	9028	6	9884
EF-21L	21	28.5	30	107	155	213	2,520	6	9035	6	9891
EF-22L	22	29.5	31	107	155	222	2,570	—	—	6	9907
EF-23L	23	31	32	107	155	239	3,000	—	—	6	9914
EF-24L	24	32	33	106	155	248	3,210	6	9066	6	9921

## ユニバーサルビットソケット

- 首振り角度30度
- ダブルナット対応



品番	S (mm)	D φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	六角	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N			
								ハンガータイプ	ボックス	プリアスターバックタイプ	
EUF-8	8	12	11	47	100	65	3,560	6	9073	6	3699
EUF-10	10	14.5	12	47	100	73	3,560	6	9080	6	3705
EUF-12	12	17	13	47	100	82	3,560	6	9097	6	3712
EUF-13	13	18.5	13	42	100	85	3,580	6	9103	6	3729
EUF-14	14	19.5	14	42	100	87	3,580	6	9110	6	3736
EUF-17	17	23.5	15	41	100	95	3,670	6	9127	6	3743
EUF-19	19	26	17	40	100	108	3,750	6	9134	6	3750
EUF-21	21	28.5	18	40	100	124	3,810	6	9141	6	3767
EUF-24	24	32	21	39	100	142	4,470	6	9158	6	3774

## ユニバーサルビットソケット セット

4本組・6本組(A)(B)



品番	呼称	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EUF-400	ユニバーサルビットソケット 4本組セット	521	16,500	0373
EUF-600A	ユニバーサルビットソケット 6本組セット(A)	543	22,360	0380
EUF-600B	ユニバーサルビットソケット 6本組セット(B)	637	22,800	0397

●ケース寸法: 4本組 W180×H115 (mm)  
6本組 W230×H120 (mm) 寸法はケースを閉じた状態で

### セット明細

品番・サイズ(mm)	EUF-8	EUF-10	EUF-12	EUF-13	EUF-14	EUF-17	EUF-19	EUF-21	EUF-24
EUF-400									
EUF-600A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUF-600B			●	●	●	●	●	●	

## 収納ケース(帆布製)



品番	呼称	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EUF-400K	収納ケース(EUF-400用)	52	1,600	0427
EUF-600K	収納ケース(EUF-600A・600B兼用)	56	1,700	0434

☒:ハンガータイプ仕様中箱入数 ☒:プリアスターバック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード(A)(458210393) (E)(456410001) (C)(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ギヤレンチ  
ローレンチ  
ヘックスソケット類  
電動ル  
ソケットレンチ類  
ソケットレンチ類  
ソケットレンチ類  
レンチ類  
プライヤーカッター類  
ドライバー類  
特殊工具  
各種資料