

# ダイヤルゲージ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

## 2シリーズ

### 標準形ダイヤルゲージ

#### 目量0.01 mmタイプ

- 外枠の外径φ57 mm、目量0.01 mmの標準形ダイヤルゲージです。
- 外枠クランプ、リフティング用レバー（オプション）は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます。
- 外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています。
- ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
- 超硬合金製測定子を使用しています。
- 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
- オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています。



2046A

#### 連続目盛



目量0.01 mm  
測定範囲10 mm

**2046A**  
上死点ダンパ  
全測定範囲指示誤差13 μm  
標準価格:5,200円

**2046A-09**  
ショックブルーフ  
標準価格:6,100円


#### 逆目盛



目量0.01 mm  
測定範囲10 mm

**2902A**  
上死点ダンパ  
全測定範囲指示誤差13 μm  
標準価格:5,800円

#### 連続目盛

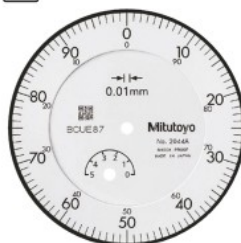


目量0.01 mm  
測定範囲5 mm

**2044A**  
上死点ダンパ  
標準価格:5,300円

**2044A-09**  
上死点ダンパ  
ショックブルーフ  
標準価格:6,500円


#### バランス目盛

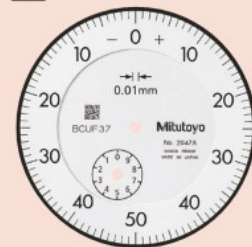

目量0.01 mm  
測定範囲10 mm

**2047A**  
上死点ダンパ  
全測定範囲指示誤差13 μm  
標準価格:5,400円

#### 連続目盛

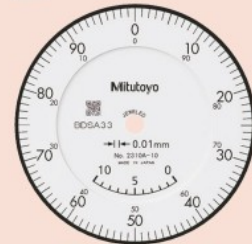

目量0.01 mm  
測定範囲10 mm

**2310A-10**  
中2針  
宝石入  
標準価格:5,600円

#### バランス目盛



目量0.01 mm  
測定範囲5 mm

**2045A**  
上死点ダンパ  
標準価格:5,300円



検査成績書を標準で添付しています。  
詳細はU-15ページをご参照ください。

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)