



■外観寸法図

単位:mm

●1911A-10/1913A-10

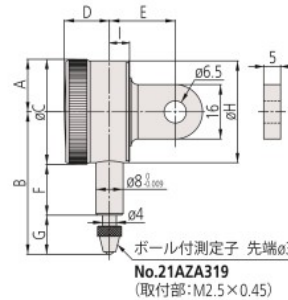

●1003A

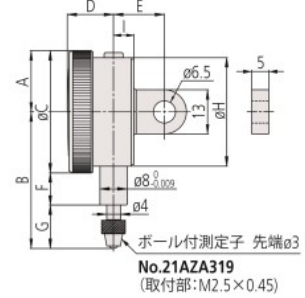

コードNo.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	本体質量 (g)	
										耳金付裏ぶた付	平裏ぶた付
1911A-10	15.5	42	31	13.2	19.2	15	11.5	30	5.9	56	52
1913A-10	15.5	39.5	31	13.2	19.2	15	9	30	5.9	56	52
1003A	18	40.3	36	13.5	15	9.5	12.8	32	6	61	58

※リミット針、外枠クランプ、リフティングレバーは取り付けできません。

※測定子(標準付属品)に上死点ストッパの役割を持たせています。そのため外径φ7以下のオプション測定子に変換をされる場合には、ワッシャ(外径φ7、内径φ3、厚み0.5程度)を測定子上部に挟んでご使用ください。

※2本の止めねじにて裏ぶたを固定しているため、耳金付裏ぶたの耳金位置を90°変えることはできません。

■仕様

仕様												連続目盛	逆目盛	倍目盛幅	シグナルフル	防水(IP63)	防塵(IP64)	下死点ダンパ	宝石入	露露指示盤 3μm	置針式	中2針	低測定力	バックリフター	指針調整式
コードNo. (耳金付裏ぶた)	コードNo. (平裏ぶた)	目量 (mm)	測定 範囲 (mm)	目盛 仕様	長針 1回転 (mm)	指示誤差 (MPE)			全測定 範囲 指示 誤差 (μm)	戻り 誤差 (μm)	繰り返し 精度 (μm)	測定力 (N)													
						1/10回転 (μm)	1/2回転 (μm)	1回転 (μm)																	
1911A-10	1911AB-10	0.01	2.5	0-50-0	1	8	9	10	12	4	3	1.8以下	✓						✓						
1913A-10	1913AB-10	0.002	0.5	0-100-0	0.2	2.5	4	5	6	2.5	1	1.8以下	✓						✓						
1003A	1003AB	0.01	4	0-50-0	1	8	10	11	13	4	3	1.4以下	✓												

※完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行い精度保証をしています。