

ダイヤルゲージ応用測定器

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

7・547シリーズ シックネスゲージ

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

- ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
- 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No.547-401除く)
- ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

標準タイプ(最小表示量:0.01 mm)



547-301



547-321

高精度タイプ(最小表示量:0.001 mm)



547-401

標準タイプ(最小表示量:0.01 mm)



7301A



7321A

■主な仕様

コードNo.	目量/最小表示量 (mm)	測定範囲 (mm)	差し込み深さ (mm)	測定子・アンビル (mm)	測定子・アンビルの 平行度(μm)	指示誤差 (μm)	測定力 (N)	質量 (g)	読み取り	標準価格
547-301	0.01	0~10	30	φ10フラット	10以下	±20	1.5以下	255	シックネスゲージ用543-400BS	24,500円
547-321	0.01	0~10	120	φ10フラット	10以下	±20	1.5以下	425	シックネスゲージ用543-400BS	25,400円
547-401	0.001(0.01切替可能)	0~12	21	φ6.3フラット(超硬)	3以下	±3	3.5以下	280	シックネスゲージ用543-390BS	55,000円
7301A	0.01	0~10	30	φ10フラット	5以下	±15	1.4以下	218	シックネスゲージ用2046ABS	9,100円
7305A	0.01	0~20	30	φ10フラット	5以下	±20	2.0以下	236	シックネスゲージ用2050ABS	13,800円
7321A	0.01	0~10	120	φ10フラット	5以下	±15	1.4以下	377	シックネスゲージ用2046ABS	10,500円
7323A	0.01	0~20	120	φ10フラット	5以下	±22	2.0以下	371	シックネスゲージ用2050ABS	15,200円
7327A	0.001	0~1	30	φ10フラット	5以下	±5	1.5以下	230	シックネスゲージ用2109AB-10S	16,100円


※測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります。特別注文品として、ご相談ください。
※デジマチックタイプの指示誤差は、量子化誤差±1カウントを含んでいません。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo


測定データ出力機能付きの製品は、計測データネットワークシステム MeasurLinkに接続可能です。(詳細はA-25ページ)

■主要寸法図


単位:mm

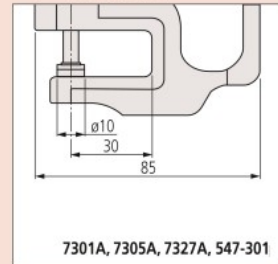

7301A, 7305A, 7327A, 547-301

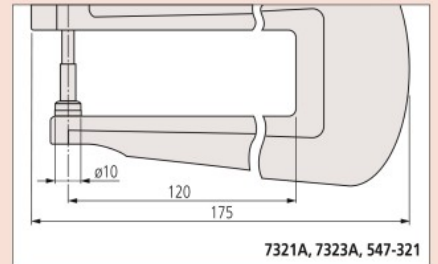

7321A, 7323A, 547-321

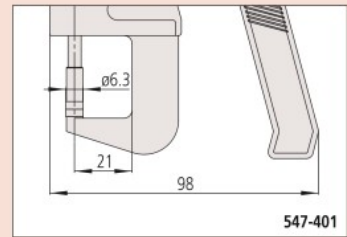

547-401

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

(仕様、価格、デザイン(外觀)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)