

7・547シリーズ シックネスゲージ

- ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
- 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No.547-401A除く)
- ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

標準タイプ(最小表示量:0.01 mm)



547-301A



547-321A

高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)



547-401A

標準タイプ(最小表示量:0.01 mm)




7301A




7321A

■主要寸法図


単位:mm

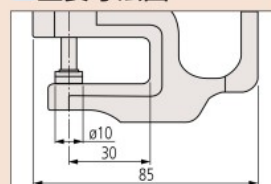

7301A, 7305A, 7327A, 547-301A

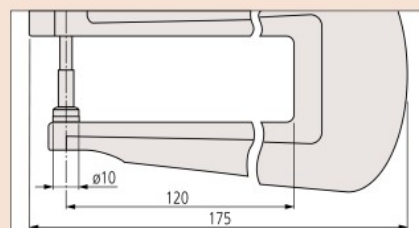

7321A, 7323A, 547-321A

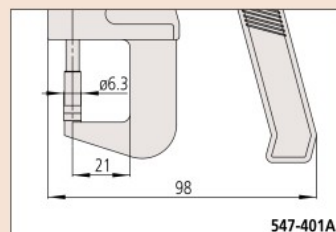

547-401A

■主な仕様

コードNo.	目量/最小表示量 (mm)	測定範囲 (mm)	差し込み深さ (mm)	測定子・アンビル (mm)	測定子・アンビルの 平行度(μm)	指示誤差 (μm)	測定力 (N)	質量 (g)	読み取り	標準価格
547-301A	0.01	0~10	30	φ10フラット	10以下	±20	1.5以下	255	シックネスゲージ用2046AB	27,000円
547-321A	0.01	0~10	120	φ10フラット	10以下	±20	1.5以下	425	シックネスゲージ用543-710B	27,900円
547-401A	0.0005 (0.001/0.01切替可)	0~12	21	φ6.3フラット(超硬)	3以下	±3	3.5以下	280	シックネスゲージ用543-700B	60,500円
7301A	0.01	0~10	30	φ10フラット	5以下	±15	1.4以下	218	シックネスゲージ用2046AB	10,000円
7305A	0.01	0~20	30	φ10フラット	5以下	±20	2.0以下	236	シックネスゲージ用2050AB	15,200円
7321A	0.01	0~10	120	φ10フラット	5以下	±15	1.4以下	377	シックネスゲージ用2046AB	11,600円
7323A	0.01	0~20	120	φ10フラット	5以下	±22	2.0以下	371	シックネスゲージ用2050AB	16,700円
7327A	0.001	0~1	30	φ10フラット	5以下	±5	1.5以下	230	シックネスゲージ用2109AB-10	17,700円

注:測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります。特別注文品として、ご相談ください。