

343・143シリーズ

キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

測定例



- 標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
- 測定面は超硬合金チップ付き
- 定圧装置付き


343-250-30
OMP-25MX

仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	最大許容誤差 Δ_{HFE} (μ m)	平面度 (μ m)	平行度 (μ m)	標準価格
測定データ出力機能あり							
343-250-30	OMP-25MX	0~25	0.001	± 5	0.3	3	55,700円
343-251-30	OMP-50MX	25~50		± 6		4	60,000円
343-252-30	OMP-75MX	50~75		± 7			65,000円
343-253-30	OMP-100MX	75~100		± 8		4	70,100円

- 電源: ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属 (動作確認用)
 - 電池寿命: 通常の使用状態で約2.4年
 - 位置検出方式: 電磁誘導式ロータリエンコーダ
 - 標準付属品: 基準棒 1本 (測定範囲0~25 mmは除く)、スパナ (No.301336) 1個
- 注1: 機能等につきましては、02-7ページのMDC-MXをご参照ください。 注2: 本タイプは防水仕様ではありません。

外観寸法図

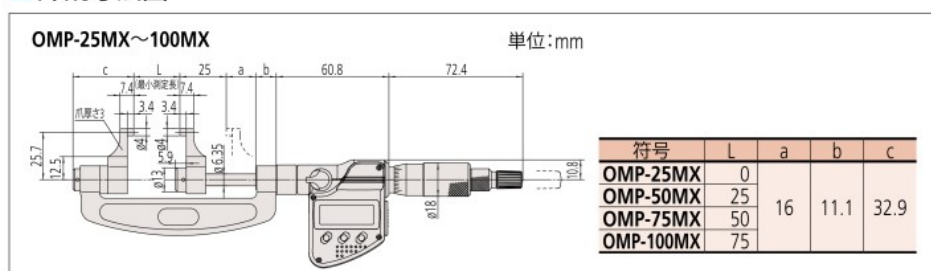

アクセサリ (オプション) (OMP-MX用)

コードNo.	タイプ	名称・価格
264-020	—	USBインプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプIT-020U 17,300円
05CZA662	B	接続ケーブル (1 m) 3,870円
05CZA663	B	接続ケーブル (2 m) 5,080円
06AFM380B	B	USBインプットツールダイレクト (2 m) 18,200円
02AZD730G	IP67	U-WAVE-T送信ユニット 20,100円
02AZD880G	プザー	U-WAVE-T送信ユニット 20,100円
02AZE200	—	U-WAVE-T取付板 1,940円
02AZD790B	B	U-WAVE-T専用接続ケーブル (160 mm) 6,820円
02AZE140B	B	U-WAVE-T専用接続ケーブル フットスイッチ用 10,900円
264-622	IP67	U-WAVE-TM送信ユニット 24,200円
264-623	プザー	U-WAVE-TM送信ユニット 24,200円
264-626	IP67	U-WAVE-TMB送信ユニット 27,500円
264-627	プザー	U-WAVE-TMB送信ユニット 27,500円
02AZF310	IP67	U-WAVE-TM/TMB接続ユニット 7,700円

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、商社様もしくは最寄りの当社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問合せください。

▼特殊対応例

- ・測定面片球面SR4、両球面SR4も製作いたします。
- ・測定範囲300 mm~500 mmも製作いたします。

143-101
OMP-25

仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	目量 (mm)	最大許容誤差 Δ_{HFE} (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	標準価格
143-101	OMP-25	0~25	0.01	±5	0.3	3	35,100円
143-102	OMP-50	25~50		±6			36,700円
143-103	OMP-75	50~75		±7			47,400円
143-104	OMP-100	75~100		±8		4	52,900円
143-105	OMP-125	100~125		±9			61,600円
143-106	OMP-150	125~150					68,200円
143-107	OMP-175	150~175		±10		5	74,300円
143-108	OMP-200	175~200					81,200円
143-109	OMP-225	200~225		±11		6	86,600円
143-110	OMP-250	225~250					92,200円
143-111	OMP-275	250~275					98,900円
143-112	OMP-300	275~300		±12			7

- 標準付属品: 基準棒 1本 (測定範囲0~25 mmは除く)、スパナ (No.301336) 1個

外観寸法図

