

160シリーズ
C・CM形長尺ノギス C・CM

04
ノギス

- 特殊形状のジョウにより内側・外側両方測定することができるアナログ式のノギスです。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
- CMはスライダの微動送りができます。




仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	最小内側測定長 (mm)	最大許容誤差MPE (mm) [※]		質量 (kg)	標準価格
					E _{MPE}	S _{MPE}		
標準タイプ								
160-130	C45	0～450	0.05	20.1	±0.10	±0.10	1.1	56,300円
160-131	C60	0～600			±0.10	±0.10	1.3	59,300円
160-132	C100	0～1000			±0.15	±0.15	3.3	116,000円
微動送り機能付タイプ								
160-127	CM30	0～300	0.02	10.1	±0.04	±0.04	0.4	48,000円
160-128	CM45	0～450	0.02	20.1	±0.05	±0.05	1.2	65,200円
160-101	CM60	0～600			±0.05	±0.05	1.4	67,700円
160-104	CM100	0～1000			±0.07	±0.07	3.5	128,000円


※：部分測定面接触誤差EMPE、及びシフト誤差SMPEは、ISO13385-1:2019に基づき改定したJIS B 7507:2022で規定している用語（表記）です。

外観寸法図

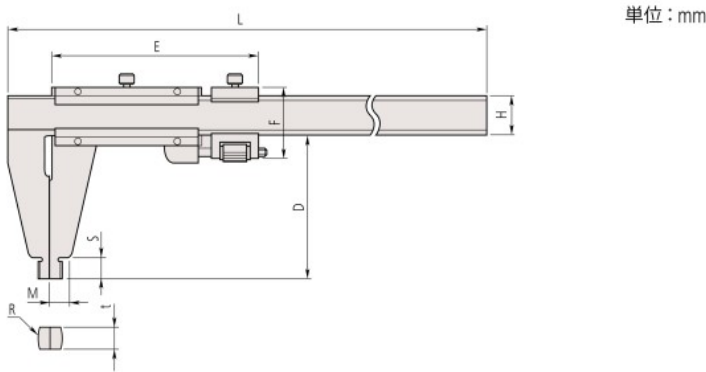

符号	D	E	F	H	L	M	R	S	t
CM30	75	103	38	20	445	10	R5	12	3.8
C45	100	89	—	25	630	14.8	R10	18	6
CM45		112	51		780				
C60		89	—						
CM60		112	51						
C100	140	111	—	32	1240	17		24	8
CM100		150	62.5						

測定例

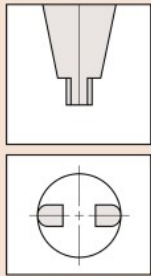

誤差の少ない内側測定

測定例

