


534シリーズ

ロングジョウ長尺ノギス C-L

- ロングジョウタイプのノギスで、大型パイプや球体の外径測定に最適です。先端の特殊形状により内側測定も可能です。
- スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。

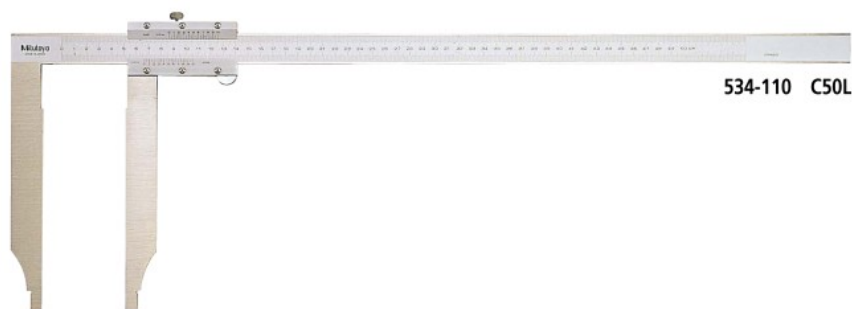

仕様

| コードNo. | 符号 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最小内側測定長 (mm) | 最大許容誤差MPE (mm) [*] | | 質量 (kg) | 標準価格 |
|---------|------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | | | | E_{MPE} | S_{MPE} | | |
| 534-109 | C30L | 0~300 | 0.05 | 10.1 | ±0.07 | ±0.07 | 0.4 | 48,400円 |
| 534-110 | C50L | 0~500 | | 20.1 | ±0.13 | ±0.13 | 1.4 | 75,000円 |

※：部分測定面接触誤差 E_{MPE} 、及びシフト誤差 S_{MPE} は、ISO13385-1:2019に基づき改定したJIS B 7507:2022で規定している用語（表記）です。

外観寸法図

