

573・536シリーズ

ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

- 凹部や溝の肉厚等の外側測定に便利なネックノギスです。




仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	最大許容誤差MPE (mm) ※1		標準価格
				E_{MPE}	S_{MPE}	
573-651-20	NTD15-P15M	0~150	0.01	±0.03		48,300円
573-652-20	NTD15P-P15M	0~150	0.01	±0.03		58,900円

- 保護等級: IP67 (IEC 60529) ※2
 ●電源: ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属 (動作確認用)
 ●電池寿命: 通常使用状態で約5年
 ●位置検出方式: 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
 ●最大応答速度: 無制限
 ※1: 部分測定面接触誤差 E_{MPE} 、及びシフト誤差 S_{MPE} は、ISO13385-1:2019に基づき改定したJIS B 7507:2022で規定している用語 (表記) です。
 ※2: 耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

測定部寸法図

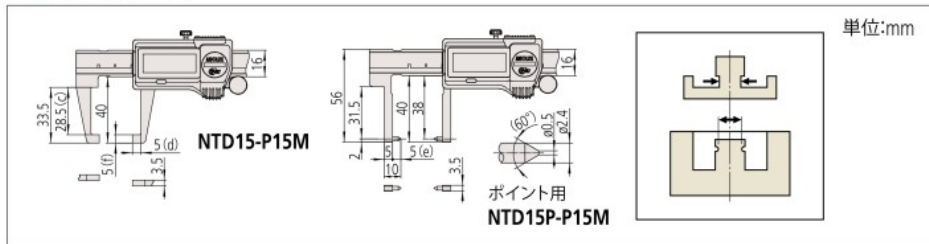

ポイント用




仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	最大許容誤差MPE (mm) ※		標準価格
				E_{MPE}	S_{MPE}	
536-151	NT15-15	0~150	0.05	±0.05		36,700円
536-152	NT15P-15	0~150	0.05	±0.05		48,000円

- ※: 部分測定面接触誤差 E_{MPE} 、及びシフト誤差 S_{MPE} は、ISO13385-1:2019に基づき改定したJIS B 7507:2022で規定している用語 (表記) です。

測定部寸法図

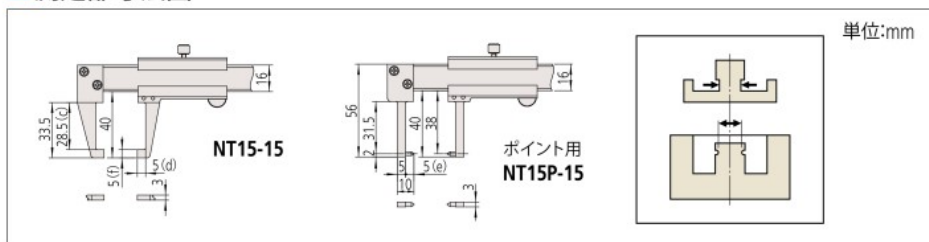

■適用

MeasurLink ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

U-WAVE fit

ABSOLUTE™

対象品: NTD15-P15M

IP67

Dust- and Water-Protected
TÜV Rheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
©1000004042

■アクセサリ (オプション) (NTD15/15P用)

コードNo.	タイプ	名称・価格
264-020	—	USBインプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプIT-020U 17,300円
05CZA624	A	接続ケーブル (1 m) 4,960円
05CZA625	A	接続ケーブル (2 m) 5,690円
06AFM380A	A	USBインプットツールダイレクト (2 m) 18,200円
02AZD730G	IP67	U-WAVE-T送信ユニット 20,100円
02AZD880G	プザー	U-WAVE-T送信ユニット 20,100円
02AZE200	—	U-WAVE-T取付板 1,940円
02AZD790A	A	U-WAVE-T専用接続ケーブル (160 mm) 6,820円
02AZE140A	A	U-WAVE-T専用接続ケーブル フットスイッチ用 10,900円
264-620	IP67	U-WAVE-TC送信ユニット 24,200円
264-621	プザー	U-WAVE-TC送信ユニット 24,200円
264-624	IP67	U-WAVE-TCB送信ユニット 27,500円
264-625	プザー	U-WAVE-TCB送信ユニット 27,500円
02AZF310	IP67	U-WAVE-TC接続ユニット 7,700円

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様などにつきましては、商社様もしくは最寄りの当社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問合せください。

▼特殊対応例 c、d、f測定部寸法 (左図参照)

符号	c (mm)	d (mm)	f (0.1 mm単位で指定) (mm)
NTD15-P15M NT15-15	33	2	0.8~1.9
		5, 10 (上記より 選択・指定)	2~8
		5, 10, 15 (上記より 選択・指定)	3~10
	73	5, 10, 15 (上記より 選択・指定)	

ポイント用e測定部寸法 (左図参照)

符号	e (mm)
NTD15P-P15M NT15P-15	5, 10, 15 (上記より選択・指定)