

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
MHM-A


●測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。

仕様

	先端平面	先端球面 (SR4)	先端平面 逆目盛
ストレートステム	No.149-132-10 MHM1-15A	No.149-801-10 MHM3-15A	No.149-821-10 MHM5-15A
標準価格	6,890円	7,490円	8,110円
ナット付きステム	No.149-131-10 MHM2-15A	No.149-802-10 MHM4-15A	No.149-822-10 MHM6-15A
標準価格	7,490円	8,110円	8,730円
ストレートステム/ クランプ付き	No.149-183-10 MHM1-15LA	No.149-803-10* MHM3-15LA	No.149-823-10* MHM5-15LA
標準価格	7,730円	16,900円	16,900円
ナット付ステム/ クランプ付き	No.149-184-10 MHM2-15LA	No.149-804-10* MHM4-15LA	No.149-824-10* MHM6-15LA
標準価格	8,350円	17,600円	17,600円

- 測定範囲:0~15 mm
- 目量:0.01 mm
- 最大許容誤差 J_{MPE} : $\pm 2 \mu m$
- 測定面:材質/超硬合金チップ、硬度/90 HRA以上、ラップ仕上げ
- 目盛部表面処理:硬質クロムメッキ
- ※:ご注文により製作いたします。
- 注:推奨耐荷重限度に関してはB-113を参照ください。

外観寸法図

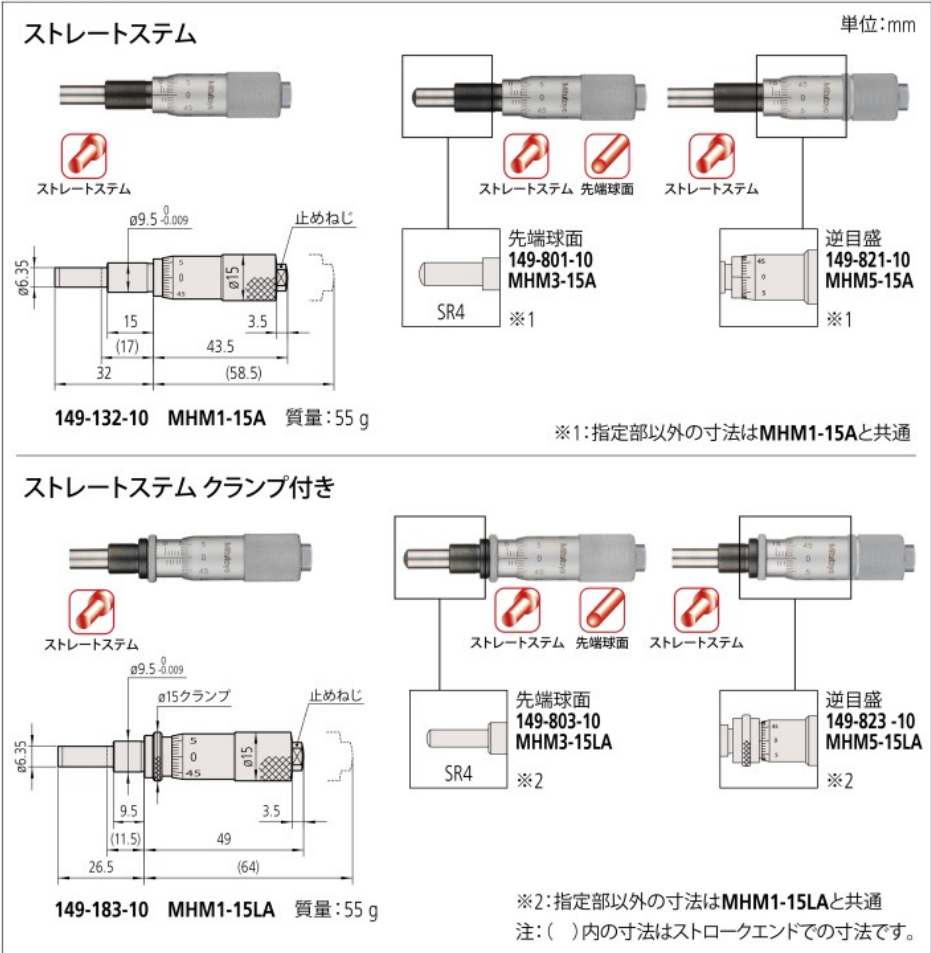

●特殊サイズ、特殊仕様について
ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、商社様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンタへお問い合わせください。