

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 MPE (mm)			最大応答 速度 (mm/s)	測定力 MPL (N)	質量 (g)	標準価格
			全測定範囲行き 指示誤差 MPE _E	戻り誤差 MPE _H	繰返し精密度 MPE _R				
最小表示量 0.01 mm機種									
543-710	ID-C1012NX	12.7	0.02	0.02	0.01	無制限	0.9以下	170	22,400円
543-710B	ID-C1012NXB							160	22,400円
543-715	ID-C1012CNX						0.5、0.4、0.3、0.2以下	165	29,700円
543-715B	ID-C1012CNXB							155	29,700円
543-725B	ID-C1025NXB	25.4	0.04				1.8以下	190	35,800円
543-735B	ID-C1050NXB	50.8					2.3以下	245	45,400円
最小表示量 0.0005 mm機種 (0.005/0.001/0.01 mm切換可能)									
543-700	ID-C0512NX	12.7	0.003	0.002	0.002	無制限	1.5以下	175	34,900円
543-700B	ID-C0512NXB							165	34,900円
543-705	ID-C0512CNX						0.7、0.6、0.4以下	170	42,100円
543-705B	ID-C0512CNXB							160	42,100円
543-720B	ID-C0525NXB	25.4	0.005				1.8以下	195	48,200円
543-730B	ID-C0550NXB	50.8					2.3以下	260	57,900円


■：低測定力機種

注1：コードNo.および符号の末尾に“B”が付いている機種は平裏ぶたで、その他の機種は耳金付裏ぶたです。


注2：全測定範囲行き指示誤差MPE_E、戻り誤差MPE_H、繰返し精密度MPE_Rは、20℃の通常測定時の精度です。

外観寸法図


● ID-C1012NX(B)/0512NX(B)/1012CNX(B)/0512CNX(B)

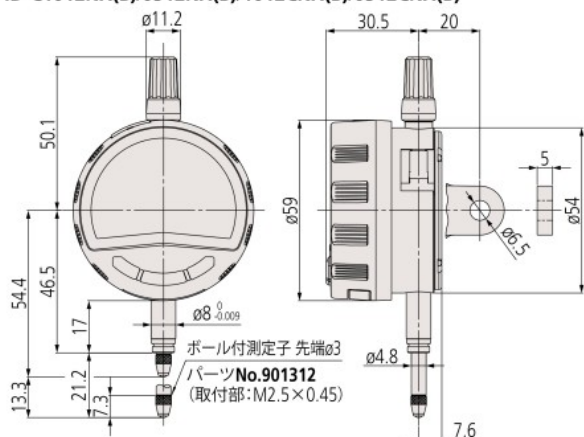

● ID-C1025NXB/0525NXB

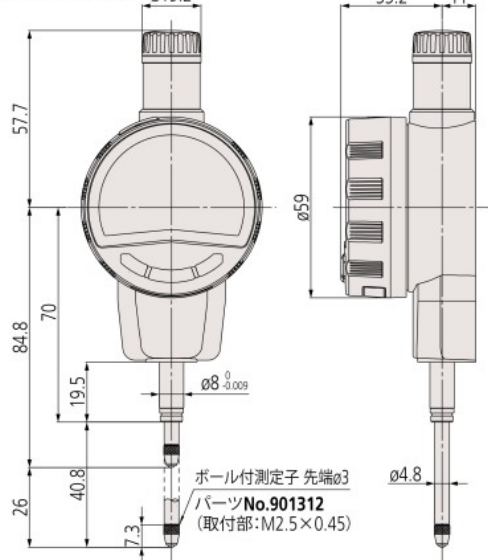

● ID-C1050NXB/0550NXB

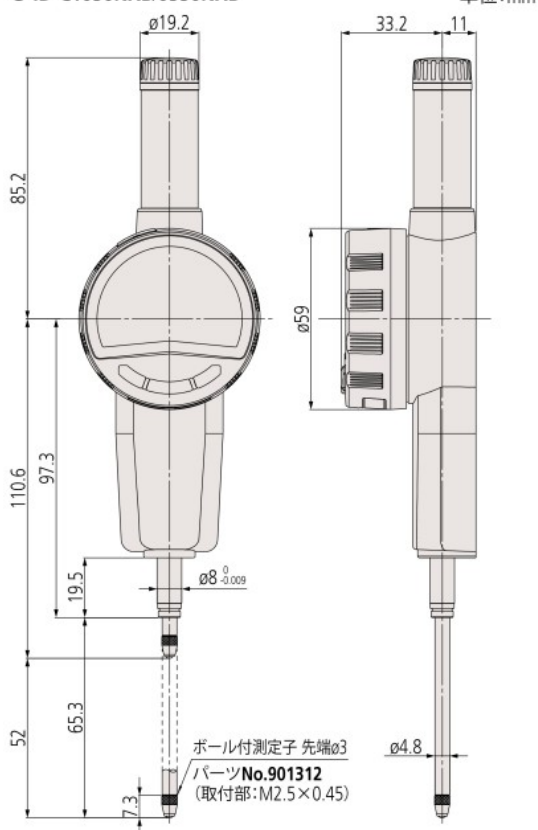

注1：符号の末尾に“B”が付いている機種は平裏ぶたで、その他の機種は耳金付裏ぶたです。

注2：各種裏ぶたの詳細についてはF-54ページをご参照ください。

使用可能姿勢

- 測定範囲12.7 mmの標準機種：全姿勢使用可能
- 測定範囲25.4、50.8 mm機種：測定子下向きからスピンドル水平姿勢まで使用可能。測定子上向き姿勢で使用する際は別途、逆姿勢用コイルスプリング(オプション)との交換が必要です。
- 低測定力機種：低測定力機種の測定力の設定をご参照ください。

低測定力機種の測定力の設定

低測定力機種は標準付属のバネとウェイトの組み合わせにより測定力を設定できます。

● ID-C1012CNX/1012CNXB

測定姿勢	バネ	ウェイト	測定力
縦姿勢(測定子下向き姿勢)	あり	あり	0.5 N以下
	あり	なし	0.4 N以下
	なし	あり	0.3 N以下
	なし	なし	0.2 N以下
横姿勢(スピンドル水平方向)	あり	なし	0.3 N以下

注1：上記にない設定および測定姿勢は使用不可です。

● ID-C0512CNX/0512CNXB

測定姿勢	バネ	ウェイト	測定力
縦姿勢(測定子下向き姿勢)	あり	あり	0.7 N以下
	あり	なし	0.6 N以下
	なし	あり	0.4 N以下
	なし	なし	

注2：上記にない設定および測定姿勢は使用不可です。