

■VM-MX/MXPの電源

ボタン形酸化銀電池 SR44 (No.938882) 1個 標準付属
(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニター用です)

■VM-MXの電池寿命

通常の使用状態で約2.4年

■VM-MXの位置検出方式

電磁誘導式ロータリエンコーダ

■標準付属品

スパン(No.301336) 1個

(VM3:最大測定長55mm以下

VM5:最大測定長45mm以下)

スパン(No.200877) 1個

(VM3:最大測定長70mm以上

VM5:最大測定長65mm以上)

■アクセサリ(オプション)

● VM-MX/MXP用接続ケーブル

1m:No.05CZA662 (標準価格3,520円)

2m:No.05CZA663 (標準価格4,620円)

● USBインプットツール ダイレクト

USB-ITN-B (2m):No.06AFM380B (標準価格16,500円)

● U-WAVE-T専用接続ケーブル

No.02AZD790B (標準価格6,200円) 160mm

フットスイッチ用:No.02AZE140B (標準価格9,900円)


詳細はA-23ページをご参照ください。

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	アンビル角度	備考	標準価格
デジマチック(LCD)						
314-251-30	VM3-15MX (MB-5/パイ)	1~15	0.001	60°	アンビル溝付	46,200円
314-252-30	VM3-25MX (MB-10/パイ)	10~25				49,800円
314-253-30	VM3-40MX (MB-25/パイ)	25~40			56,900円	
314-261-30	VM3-15MXP (MB-5/パイ)	1~15	0.001	60°	アンビル溝なし	45,900円
314-262-30	VM3-25MXP (MB-10/パイ)	10~25				49,400円
アンビル、スピンドル測定面超硬合金チップ付						
114-204	VM3-25W (MB-5/パイ)	2.3~25			アンビル溝なし	44,300円
スピンドル測定面超硬合金チップ付						
114-101	VM3-15 (MB-5/パイ)	1~15	0.01	60°	アンビル溝付	33,800円
114-102	VM3-25 (MB-10/パイ)	10~25				38,600円
114-103	VM3-40 (MB-25/パイ)	25~40			アンビル溝なし	48,300円
114-104	VM3-55 (MB-40/パイ)	40~55				50,900円
114-105	VM3-70 (MB-55/パイ)	55~70				56,100円
114-106	VM3-85 (MB-70/パイ)	70~85				64,800円
114-107	VM3-100 (MB-85/パイ)	85~100	71,700円			
114-108	VM3-115*1 (MB-100/パイ)	100~115	83,100円			
114-109	VM3-130*1 (MB-115/パイ)	115~130	95,900円			
114-110	VM3-145*1 (MB-130/パイ)	130~145	108,900円			
114-161	VM3-15P (MB-5/パイ)	1~15	0.01	108°	アンビル溝なし	32,900円
114-162	VM3-25P (MB-10/パイ)	10~25				37,600円
アンビル、スピンドル測定面超硬合金チップ付						
114-137	VM5-25W (MB-5/パイ)	2.3~25			アンビル溝なし	49,400円
スピンドル測定面超硬合金チップ付						
114-121	VM5-25 (MB-5/パイ)	5~25	0.01	108°	アンビル溝付	43,100円
114-122	VM5-45 (MB-25/パイ)	25~45				58,100円
114-123	VM5-65 (MB-55/パイ)	45~65			アンビル溝なし	60,300円
114-124	VM5-85 (MB-70/パイ)	65~85				78,100円
114-165	VM5-25P (MB-5/パイ)	5~25				42,400円

※VM-MX/MXPの機能につきましては、B-8ページのMDC-MXをご参照ください。但しVM-MX/MXPは防水対応ではありません。また、原点セットはフリープリセットです。接続ケーブル(オプション)も防水形専用タイプ以外は使用できません。
※符号の(*)は標準付属品のV溝マイクロメータ用基準棒を表しています。
B-63ページをご参照ください。
※1:ご注文により製作致します。

■外観寸法図

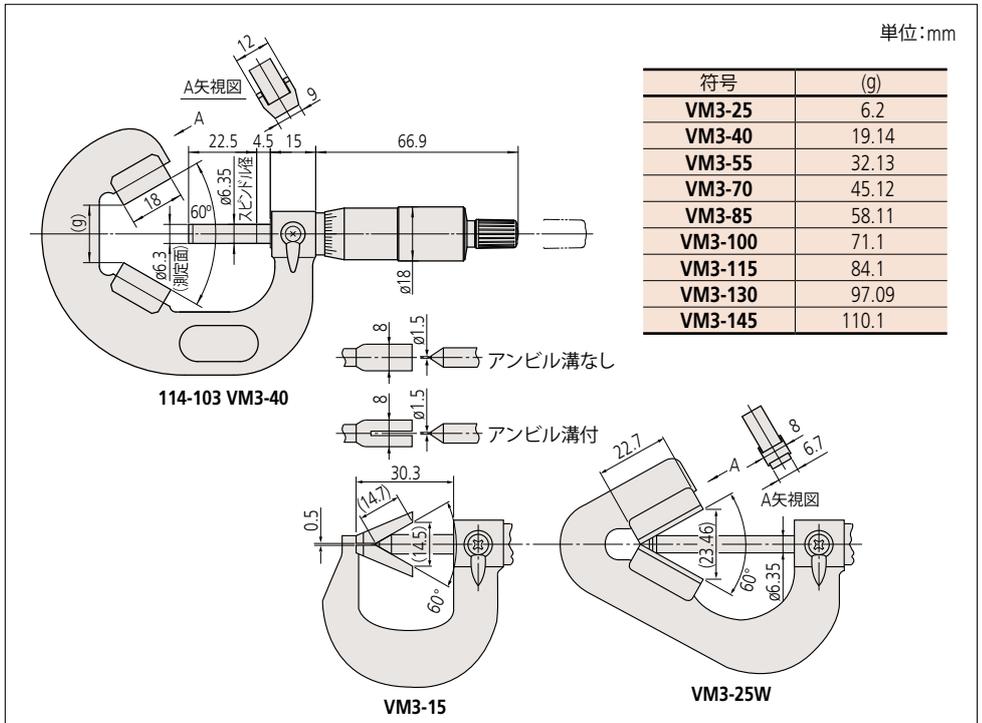

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

▼特殊対応例

・11、13、17等の特殊溝の外径測定用(但し、換算式)も製作致します。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)