



保護等級IP65は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。



対象品: ACM-MX

■IP65保護等級 (ACM-MX)

レベル6: 耐じん形


じんあいの侵入があってはならない。

レベル5: 噴流 (Water jet) に対して保護する。

あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

■精度

- 器差 ±4μm
- 平面度 スピンドル測定面 0.6μm  
アンビル側ベース 2μm
- 平行度 3μm
- 量子化誤差 (ACM-MX) : ±1カウント含まず

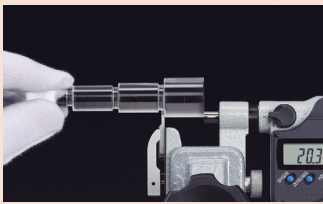

■ACM-MXの電源

ボタン形酸化銀電池 SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニター用です)

■ACM-MXの電池寿命

通常の使用状態で約2.4年

■ACM-MXの位置検出方式

電磁誘導式ロータリエンコーダ

■標準付属品

- 基準棒 1本(0~25mmは除く)
- スパン(No.200877) 1個(ACM)
- スパン(No.301336) 1個(ACM-MX)

■アクセサリ (オプション)

●ACM-MX用接続ケーブル

- 1m: No.05CZA662 (標準価格3,520円)
- 2m: No.05CZA663 (標準価格4,620円)

●USBインプットツール ダイレクト


USB-ITN-B (2m) : No.06AFM380B (標準価格16,500円)

●U-WAVE-T専用接続ケーブル

- No.02AZD790B (標準価格6,200円) 160mm
  - フットスイッチ用: No.02AZE140B (標準価格9,900円)
- 詳細はA-23ページをご参照ください。

■アクセサリ

単位: mm

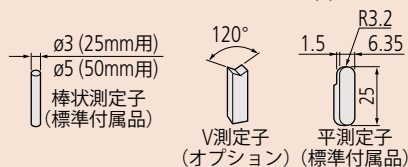

パーツNo.	名称	標準価格
201216	平測定子 (標準付属品)	2,940円
201217	棒状測定子ø3 (ACM-25MX, ACM-25の標準付属品)	500円
201379	棒状測定子ø5 (ACM-50MX, ACM-50の標準付属品)	500円
201218	V測定子 (オプション)	1,980円
950758	25mm用ベース ø58×14.2mm (オプション)	6,550円

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

## 317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM


MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED  
Data Management Software by Mitutoyo

- アンビル部に各種の替測定子 (V測定子、棒状測定子) を取付けて、外側管厚、鋏頭の測定ができます。

- ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジタルマイクロメータ仕様です。
- 定圧装置付



317-251-30  
ACM-25MX

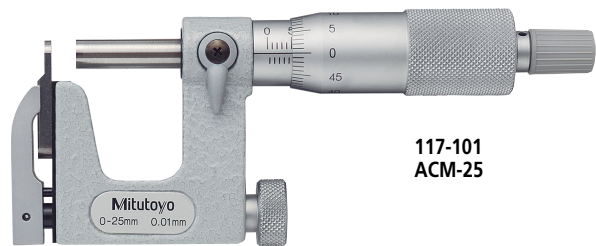

117-101  
ACM-25

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	標準価格
デジタルチック (LCD)				
317-251-30	ACM-25MX	0~25	0.001	33,200円
317-252-30	ACM-50MX	25~50		37,500円
アナログ				
117-101	ACM-25	0~25	0.01	18,600円
117-102	ACM-50	25~50		22,400円

※ACM-MXの機能につきましてはB-8ページのMDC-MXをご参照ください。  
また、接続ケーブル(オプション)も防水形専用タイプ以外は使用できません。

■外観寸法図

