

# マイクロメータ

●ブランドの信頼の証、ミットヨ測定工具の原点

## 146シリーズ グループマイクロメータ

### GVM-SR/R・GVM-SNR/NR

- 内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。
- 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付
- GVM-SNR,NRはスピンドル直進式
- GVM-SR,Rはスピンドル回転式
- 外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です。



146-121 GVM-25SR



146-122 GVM-25R



146-221 GVM-25SNR




146-222 GVM-25NR

### 仕様

コードNo.	符号	内側測定範囲 (mm)	外側測定範囲 (mm)	目量 (mm)	ツバ(測定子)の直径 (mm)	標準価格
回転式						
146-121	GVM-25SR	1.6~26.5	0~25	0.01	6.35	24,400円
146-122	GVM-25R					27,500円
146-123	GVM-50R	26.5~51.5	25~50		12.7	27,500円
146-124	GVM-75R	51.5~76.5	50~75			30,600円
146-125	GVM-100R	76.5~101.5	75~100			31,900円
直進式						
146-221	GVM-25SNR	1.6~26.5	0~25	0.01	6.35	36,500円
146-222	GVM-25NR					39,100円
146-223	GVM-50NR	26.5~51.5	25~50		12.7	39,100円
146-224	GVM-75NR	51.5~76.5	50~75			43,900円
146-225	GVM-100NR	76.5~101.5	75~100			45,300円

### 外観寸法図

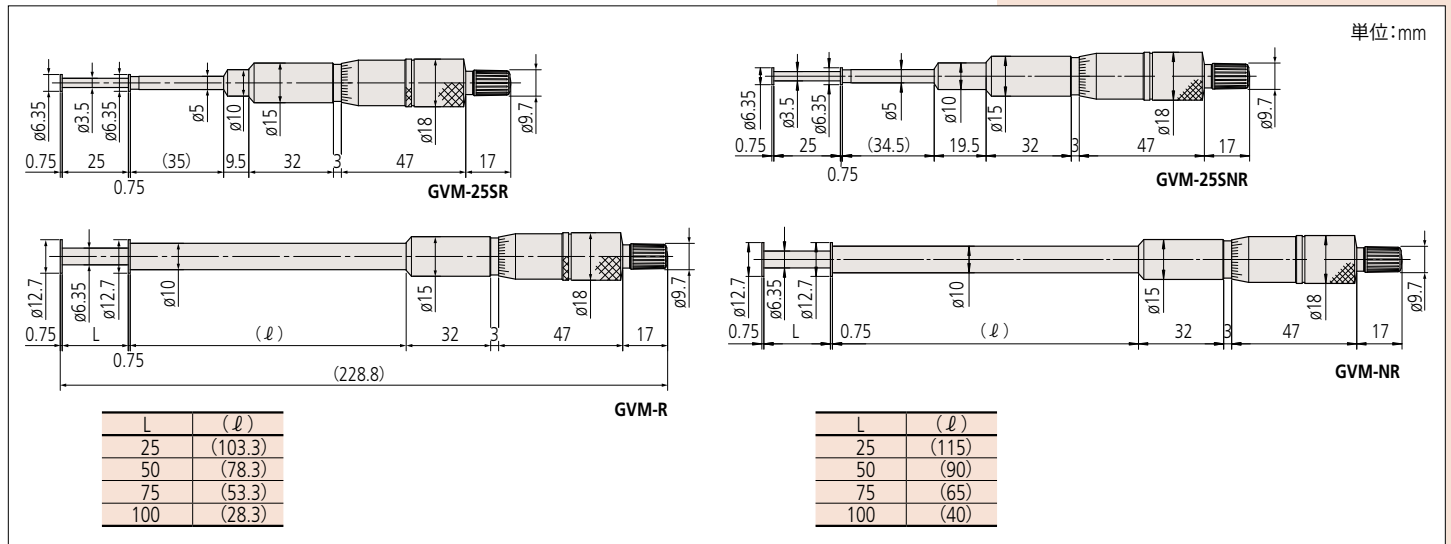

### ●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

### ▼特殊対応例

GVM-25SR, 25SNRに適用

 

D (mm)
7
8
9
10

GVM-25R~100R

GVM-25NR~100NRに適用

D (mm)
13
14
15
16

- 精度
- 器差  $\pm 10\mu\text{m}$
- 平行度  $10\mu\text{m}$

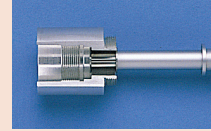

### ■標準付属品

スパナ (No.301336) 1個