



■共通仕様

- 測定範囲 0~13mm
- 目量 0.01mm
- 器差 ±2μm
- 測定面 材質:合金工具鋼  
硬度:60HRC以上  
ラップ仕上げ
- 目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

## 148シリーズ マイクロメータヘッド (標準形) MHS

- 測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

### ■外観寸法図

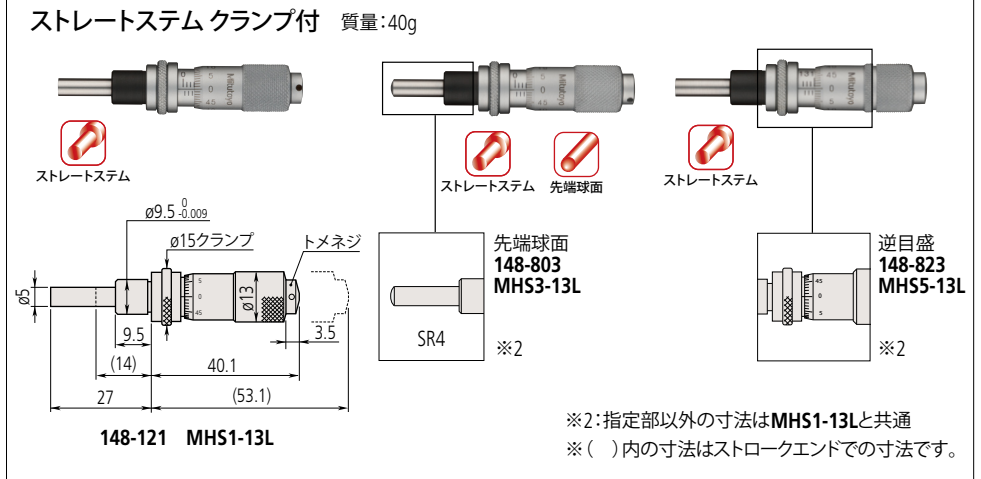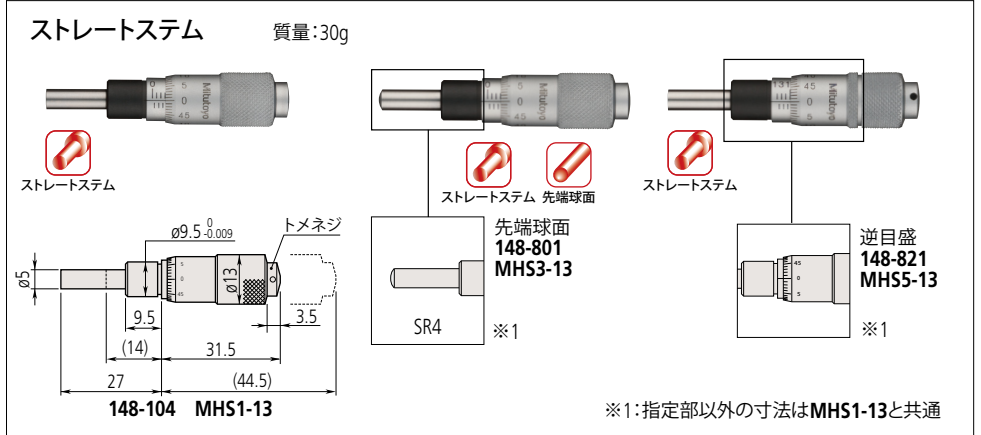

### ■仕様

	先端平面	先端球面 (SR4)	先端平面 逆目盛
ストレートステム	No.148-104 MHS1-13	No.148-801 MHS3-13	No.148-821 MHS5-13
標準価格	6,260円	6,810円	7,370円
ナット付ステム	No.148-103 MHS2-13	No.148-802 MHS4-13	No.148-822 MHS6-13
標準価格	6,810円	7,370円	7,940円
ストレートステム/ クランプ付	No.148-121 MHS1-13L	No.148-803 MHS3-13L	No.148-823 MHS5-13L
標準価格	7,030円	7,590円	8,140円
ナット付ステム/ クランプ付	No.148-120 MHS2-13L	No.148-804 MHS4-13L	No.148-824 MHS6-13L
標準価格	7,590円	8,140円	8,700円

### ●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)