


■共通仕様

- 測定範囲 0~15mm
- 目量 0.01mm
- 器差 ±2μm
- 測定面 材質:超合金チップ  
硬度:90HRA以上  
ラップ仕上げ
- 目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

## 149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM

- 測定面は、磨耗に強い超合金チップ付です。

### ■外観寸法図

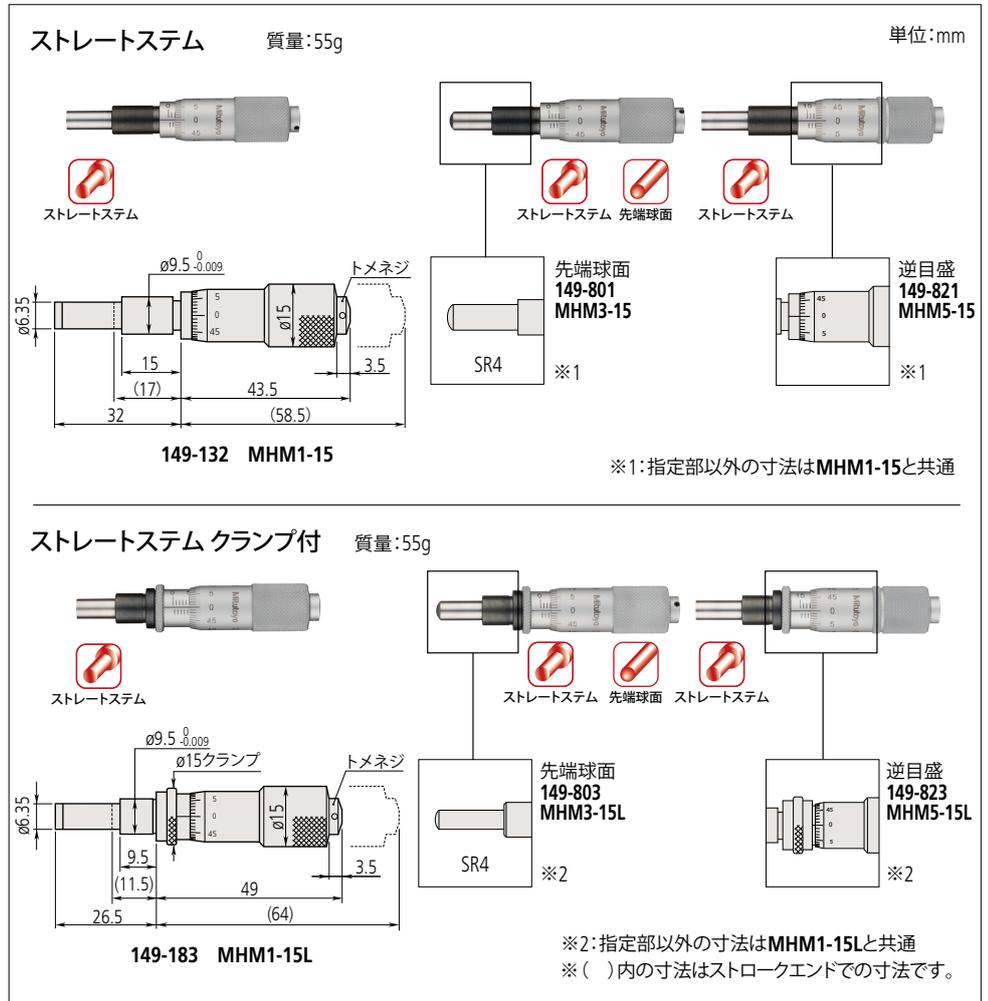

### ■仕様

	先端平面	先端球面 (SR4)	先端平面 逆目盛
ストレートステム	No.149-132 MHM1-15	No.149-801 MHM3-15	No.149-821 MHM5-15
標準価格	6,260円	6,810円	7,370円
ナット付ステム	No.149-131 MHM2-15	No.149-802 MHM4-15	No.149-822 MHM6-15
標準価格	6,810円	7,370円	7,940円
ストレートステム/ クランプ付	No.149-183 MHM1-15L	No.149-803 <sup>※1</sup> MHM3-15L	No.149-823 <sup>※1</sup> MHM5-15L
標準価格	7,030円	9,370円	10,200円
ナット付ステム/ クランプ付	No.149-184 MHM2-15L	No.149-804 <sup>※1</sup> MHM4-15L	No.149-824 <sup>※1</sup> MHM6-15L
標準価格	7,590円	9,570円	10,300円

※1:ご注文により製作致します。

#### ●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)