

マイクロメータヘッド

●ブランドの信頼の証、ミットヨ測定工具の原点

153シリーズ マイクロメータヘッド(高性能形)

MHK スピンドル直進式





- 測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。
- 測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。

■共通仕様

- 測定面 材質:超硬合金チップ
硬度:90HRA 以上
ラップ仕上げ
- 目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

■外観寸法図

単位: mm

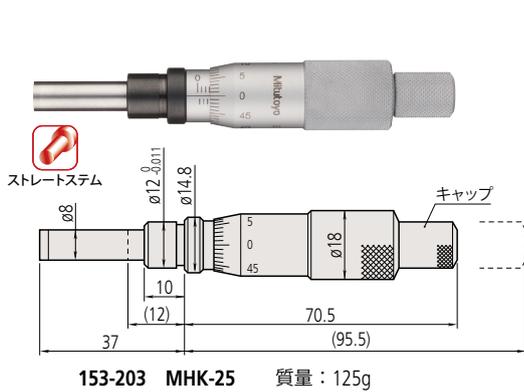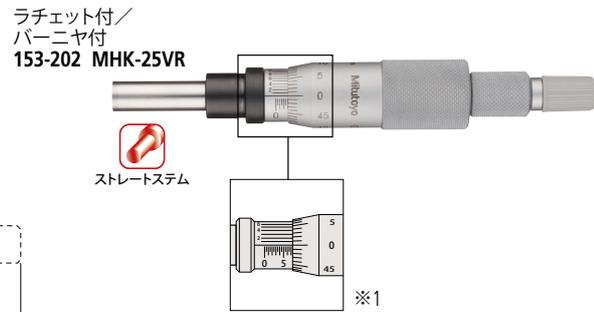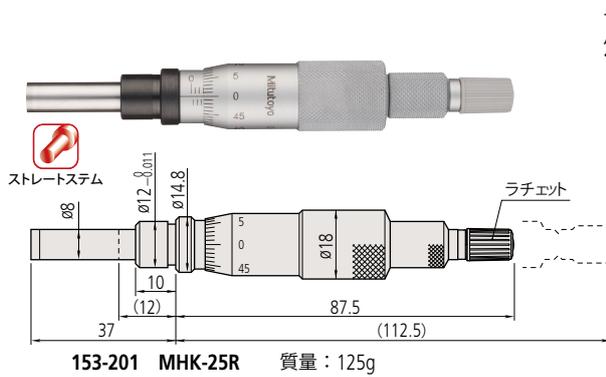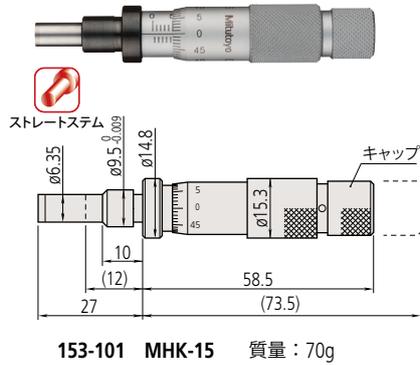

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	目量 (mm)	タイプ	ステム形状	先端形状	器差 (μm)	標準価格
153-101	MHK-15	0~15	0.01	ラチェットなし	ストレート	平面 (超硬合金 チップ付)	±3	13,100円
153-201	MHK-25R			ラチェット付				13,100円
153-202	MHK-25VR		0.001	ラチェット・バーニヤ付				13,600円
153-203	MHK-25		0.01	ラチェットなし				12,400円
153-204	MHK-25V		0.001	ラチェットなしバーニヤ付				13,100円

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

▼特殊対応例

- ・スピンドル先端形状
SR4 (MHK-15)、SR8 (MHK-25)

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)