


## ■外観寸法図

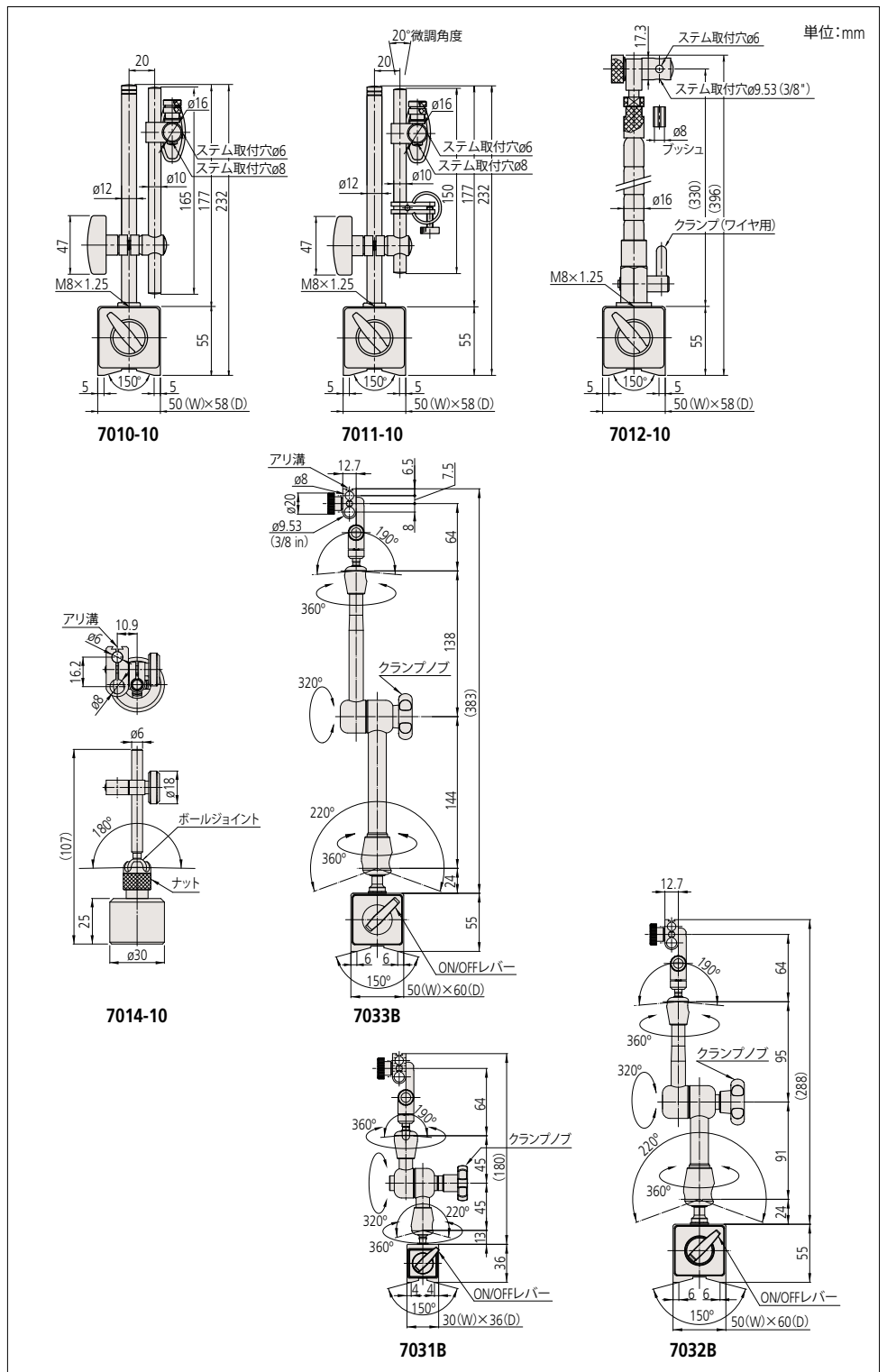

## ■仕様

コードNo.	名称	取付穴	吸着力※1	標準価格
7010-10 <sup>※2, ※3</sup>	マグネチックスタンド	φ6・φ8	約600N	9,650円
7011-10	マグネチックスタンド(調整ロッド形)	φ6・φ8	約600N	10,400円
7012-10 <sup>※4</sup>	マグネチックスタンド(フレキシブル形)	φ6・φ8・φ9.53	約600N	15,200円
7014-10 <sup>※4</sup>	ミニマグネチックスタンド	φ6・φ8・アリ溝付	約150N	5,460円
7031B	ユニバーサル マグネチックスタンド	φ6・φ8・φ9.53・アリ溝付	約300N	29,700円
7032B	ユニバーサル マグネチックスタンド	φ6・φ8・φ9.53・アリ溝付	約600N	30,600円
7033B	ユニバーサル マグネチックスタンド	φ6・φ8・φ9.53・アリ溝付	約600N	33,000円

※1: 吸着力は垂直に引き離す場合の目安です。

※2: バックプランジャタイプ(1160Tなど)は取り付けできません。

※3: 小形ダイヤルゲージ(外枠φ31、36、40)を取り付ける場合は、耳金付裏ふたタイプをご選定の上、耳金で固定してください。

※4: テストインジケータや1シリーズダイヤルゲージ(小形・軽量タイプ)でのご使用をお勧めします。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)