

■共通仕様

- 測定範囲 0~13 mm
- 目量 0.01 mm
- 最大許容誤差 $J/NP\epsilon$ $\pm 2 \mu m$
- 測定面 材質:合金工具鋼
(MHA-13Sはステンレス鋼)
硬度:60 HRC以上
(MHA-13Sは50HRC以上)
- 目盛部表面処理:硬質クロムメッキ
(MHA-13Sは表面処理なし)


148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

MHA

●測定範囲13 mmの小形・汎用タイプです。

●シンプルでの基点調整が簡単にできます。

■外観寸法図

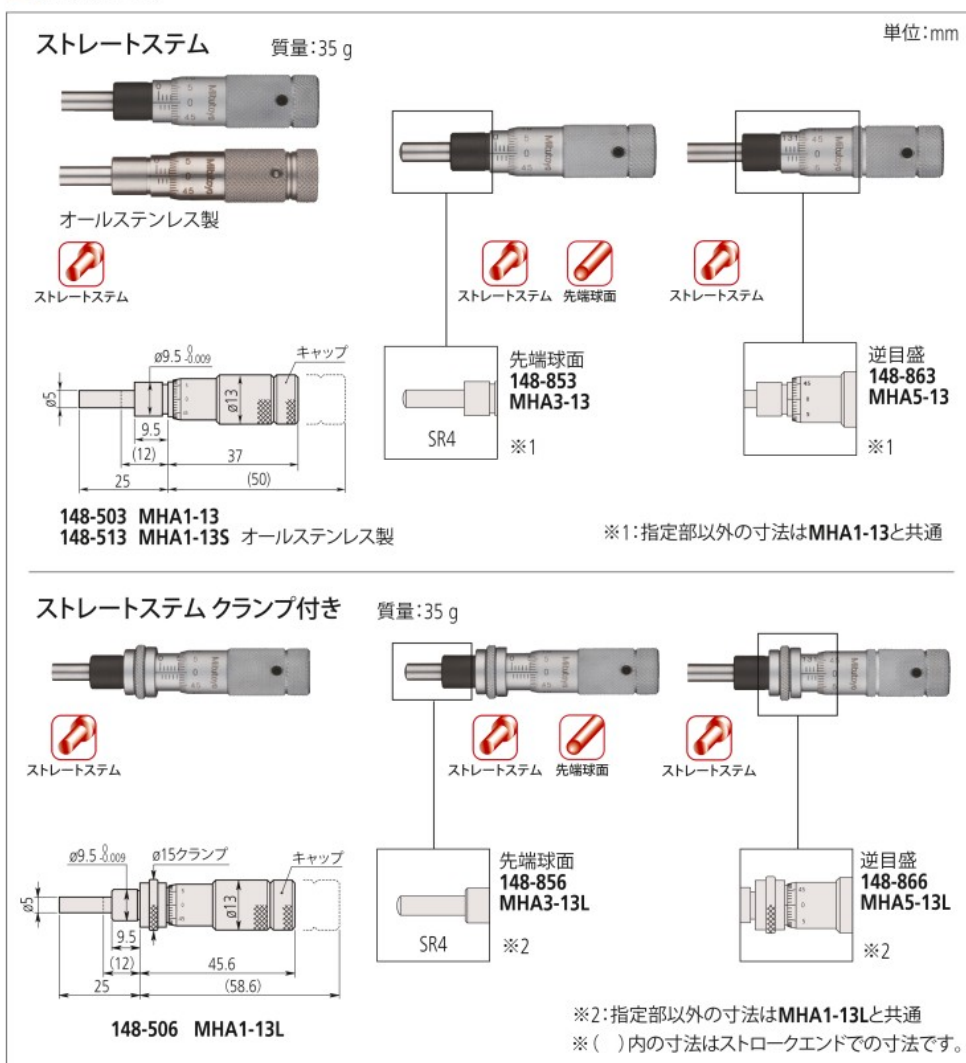

■仕様

	先端平面	先端球面 (SR4)	先端平面 逆目盛	先端平面 (オールステンレス製)
ストレートステム	No.148-503 MHA1-13	No.148-853 MHA3-13	No.148-863 MHA5-13	No.148-513 MHA1-13S
標準価格	6,550円	6,810円	7,370円	8,350円
ナット付きステム	No.148-508 MHA2-13	No.148-858 ^{※1} MHA4-13	No.148-868 ^{※1} MHA6-13	No.148-518 ^{※1} MHA2-13S
標準価格	7,130円	9,280円	11,000円	13,100円
ストレートステム/ クランプ付き	No.148-506 MHA1-13L	No.148-856 ^{※1} MHA3-13L	No.148-866 ^{※1} MHA5-13L	—
標準価格	7,350円	9,650円	11,300円	—
ナット付ステム/ クランプ付き	No.148-504 MHA2-13L	No.148-854 MHA4-13L	No.148-864 MHA6-13L	—
標準価格	7,940円	8,140円	8,700円	—

※1:ご注文により製作いたします。

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)