

デジマチックインジケータ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

- 測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
- 高精度を裏付ける0.5 μm表示、リモコンやRS-232C通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
- 多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。


公差判定機能



- 連続して変化する測定値の、最大値・最小値・振れ幅(最大値-最小値)を測定できます。



- (例) A点からD点までを、底面を基準で測定した場合
振れ測定…A寸法を表示します。また、キー操作もしくは、リモコン(オプション)操作によりB寸法(最大値)、C寸法(最小値)を呼び出すことができます。

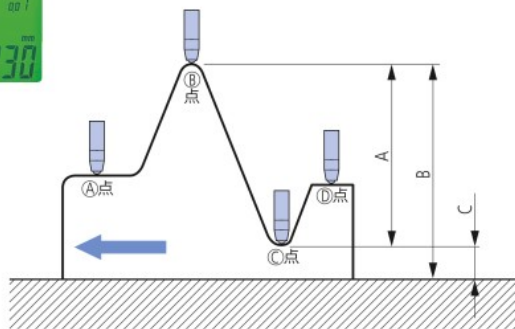

- リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
- パソコンからのRS-232C通信による高度なコントロールシステムが構築できます。
- 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください)



リモコン(オプション)



MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo
測定データ出力機能付きの製品は、計測データネットワークシステム MeasurLink に接続可能です。(詳細はA-25ページ)



検査成績書を標準で添付しています。詳細はU-15ページをご参照ください。

■共通仕様

- 表示: 7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き
- 電源: 外部電源(ACアダプタ 6V、2A)
No.06AFZ950JA (標準付属品)
- 位置検出方式: 光電式反射形リニアエンコーダ
- 最大応答速度: 1000 mm/sec
- リフティングレバー(コピカ): No.137693 (標準付属品)

■アクセサリ(オプション)

- リモコン: No.21EZA099
- リフティング用レリーズ(リフト量30 mm): No.21JZA295
- リフティングノブ: No.21EZA101
- 接続ケーブル
1 m: No.936937 (標準価格2,970円)
2 m: No.965014 (標準価格4,160円)
- USBインプットツールダイレクト
USB-ITN-D (2 m): No.06AFM380D (標準価格13,200円)
- インプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプ IT-016U:
No.264-016-10 (標準価格14,000円)
RS-232C通信変換タイプ IT-007R:
No.264-007 (標準価格26,400円)
- U-WAVE-T専用接続ケーブル:
No.02AZD790D (標準価格5,400円) 160 mm
フットスイッチ用: No.02AZE140D (標準価格8,250円)
- RS-232C接続ケーブル2 m: No.21EAA131
- 耳金付裏ぶた: No.101040
- ミットヨダイヤルゲージ用各種測定子
詳細は、F-49~F-53ページをご参照ください。
- デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER: No.264-505
※詳細は、F-85ページをご参照ください。
- コンパレータスタンド各種
※詳細は、F-86ページをご参照ください。

コンパレータスタンド BSB-20X



リモコン リフティング用レリーズ



リフティングノブ

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)