

- オプション
 ●保護カバー: No.21DZA000
 ■推奨ダイヤルゲージ
 ●No.2046AB ●No.2109AB-10

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG


- 円筒の直径などを加工中でも片手にて比較測定できます。
 - 測定面は超硬合金チップ付き
 - 調整ナットを回すことでアンビル測定子が25 mm可動します。
 - クランプを回すことでアンビル測定子の位置を固定することができます。
 - ダイヤルゲージ側の測定子は2 mm可動します。
 - ワークストップ付き
 - 測定面の平面度1 μm
 - 指示の安定度2 μm 以内 (指示器の指示安定度を除く)
 - ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります。
- また、ダイヤルゲージの機種によっては、ダイヤルスナップゲージに取り付けられないものや保護カバーが取り付けられないものがあります。推奨品以外にダイヤルゲージを使用される場合は、別途ご相談ください。



201-101
DSG-25

※ダイヤルゲージと保護カバーはオプションです。

■外観寸法図

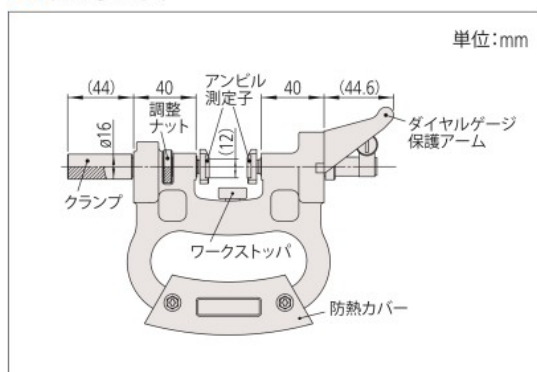

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	測定力 ^{※1} (N)	平行度 (μm)	測定子喰違い (mm)	質量 (g)	標準価格
201-101	DSG-25	0~25	15 $\pm$ 3	5	0.3	650	23,100円
201-102	DSG-50	25~50				700	25,400円
201-103	DSG-75	50~75				800	27,700円
201-104	DSG-100	75~100				850	29,400円
201-105	DSG-125	100~125			0.5	950	31,100円
201-106	DSG-150	125~150				1050	33,300円
201-107	DSG-175	150~175				1150	35,500円
201-108	DSG-200	175~200				1250	37,700円
201-109	DSG-225	200~225				1300	40,000円
201-110	DSG-250	225~250				1450	42,200円
201-111	DSG-275	250~275				1700	44,400円
201-112	DSG-300	275~300				1750	46,600円

※1:測定力は各種指示器を取り付ける前の値です。
 また、測定力はアンビルがフリーの状態から1 mm後退した位置での値です。