

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アルス 日本 **Mini Jet Cutter** 修理可能 再研磨可能

ミニジェットカッター

同商品群
在庫数 **1** アイテム



PC1062CH

特長 ●故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 ●過酷な連続運転に威力を発揮します。
●超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
●消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 ●空気圧で駆動するため電源などありません。

用途 ●高機能繊維の切断作業に。
仕様 ●ナイフ径:50mm ●使用空気圧:0.45MPa

材質 ●刃:超硬合金丸刃
付属品 ●オイル ●グリス ●3mmレンチ ●替刃(CH50)
製造国 ●日本

注意
●本機は4.5kg/cm²の空気圧を使用し、3馬力のコンプレッサーで2台の使用が可能です。

発注単位1台		アルスコポーレーション機[131409]									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ホース取付口	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)			
480-7626	PC1062CH	¥117,500	¥117,500	Rc3/8	270	1	0.9	0(-)			

☎商品のお問い合わせ:0120-833-202 <http://www.ars-edge.co.jp/>

ナイル 日本 **Square-type Heat Nipper(Machinery Mounting type)** 修理可能

エアヒートニッパ


同商品群
在庫数 **47** アイテム



AH20 (刃別売)

特長 ●角型で機械への取り付けが簡単です。
●Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。
●替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。

用途 ●樹脂成型工場。
●アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
製造国 ●日本

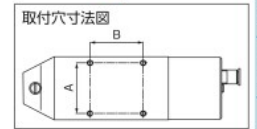

発注単位1台		メーカー直送 運賃別途		(価格改定日 19.09) 室本鉄工機[909707]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力(mm) ABS樹脂	加圧力(N)	空気消費量(cm ³ /回)	使用空気圧(MPa)	幅×奥行×高さ(mm)	取付穴(A×B)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)		
★466-0170	AH20	¥48,250	¥77,200	6	1370	262	0.6	45×149×45	36×40	1	505	0(-)		
★466-0188	AH30	¥58,250	¥93,200	7	2740	621	0.6	56×190×56	46×60	1	930	4(134)		




発注単位1丁		メーカー直送 運賃別途		(価格改定日 19.09)									
発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	適合機種	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)						
★466-0234	FA20S	¥50,000	¥80,000	AH20	1	330	5(125)						
★466-0269	FA30S	¥51,250	¥82,000	AH30	1	450	13(163)						
★466-0218	FA20C	¥62,750	¥100,400	AH20	1	230	1(-)						
★466-0242	FA30C	¥64,875	¥103,800	AH30	1	490	2(200)						
★466-0226	FA20L	¥65,875	¥105,400	AH20	1	240	0(-)						
★466-0251	FA30L	¥68,250	¥109,200	AH30	1	510	1(50)						

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 <http://www.muromoto.co.jp/>

ナイル 日本 **Digital Trance for Air Heat Nipper** 修理可能

“エアヒートニッパ用デジタル表示トランス”

同商品群
在庫数 **47** アイテム

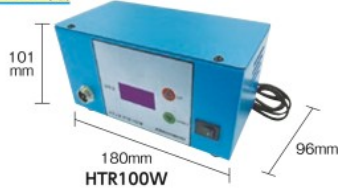

HTR100W

特長 ●温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
用途 ●ヒーター部の温度確認と温度設定。
製造国 ●日本

発注単位1台		メーカー直送 運賃別途		(価格改定日 19.09) 室本鉄工機[909707]									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	入力(V)	最大出力(W)	定格周波数(Hz)	電源コード長さ(m)	設定温度範囲(℃)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)		
★466-0277	HTR100W	¥40,000	¥64,000	AC100	64	50/60	1.85	70~200	1	1.2	5(100)		

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 <http://www.muromoto.co.jp/>

ナイル 日本 **Square-type Air Nipper** 修理可能

エアニッパ

同商品群
在庫数 **47** アイテム




MSB10 (刃別売)

MSB30 (刃別売)

特長 ●替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
●刃開き寸法調整ボルトが付いているので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変更されます。

用途 ●樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに。
製造国 ●日本

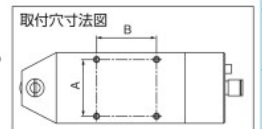

発注単位1台		メーカー直送 運賃別途		(価格改定日 19.09) 室本鉄工機[909707]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力(mm)			加圧力(N)	空気消費量(cm ³ /回)	使用空気圧(MPa)	幅×奥行×高さ(mm)	取付穴(A×B)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
				鉄線	銅線	ABS樹脂								
487-2363	MSB10	¥31,250	¥50,000	1.0	1.6	4	1493	105	0.4~0.5	36×117×36	28×30	1	275	2(29)
487-2371	MSB20	¥38,625	¥61,800	2.0	2.6	7	3490	268	0.5~0.6	45×136×45	36×40	1	480	10(200)
487-2380	MSB30	¥47,625	¥76,200	2.8	3.3	10	5531	631	0.5~0.6	56×177×56	46×60	1	910	6(300)

☎商品のお問い合わせ:072-850-0091 <http://www.muromoto.co.jp/>