

機械取付式角型


エアーニツパ〈MS-G型〉

標準タイプ

MS-G型

■ 当社の圧着工具は、JIS及び海外規格指定品ではありません。使用に際しては、貴社社内規格に適合しているか、十分に確認してください。
 ■ 必要エア一圧を維持してください。■ 定期的な検査を行ってください。■ 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。


- ・狭いところでも、刃の取り替えが簡単にできます。
- ・刃開き調整ができます。
 (MS3Gには、刃開き調整ボルトは付いていません)

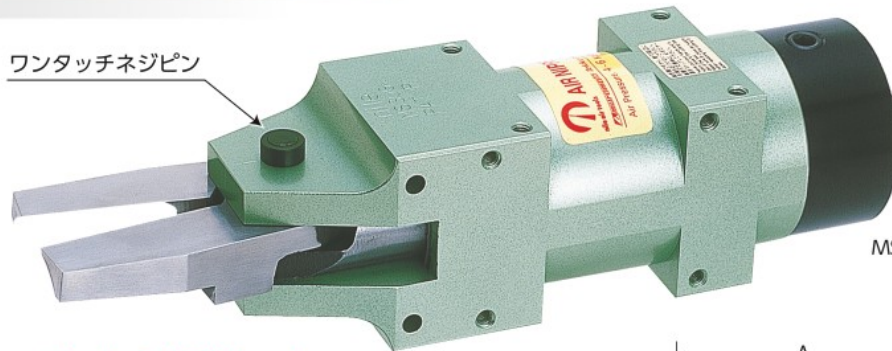


MS30G(刃は別売)

ワンタッチネジピン! 工具なしで、刃の交換ができます

■ 作業に合わせ替刃は1丁より別作いたします。

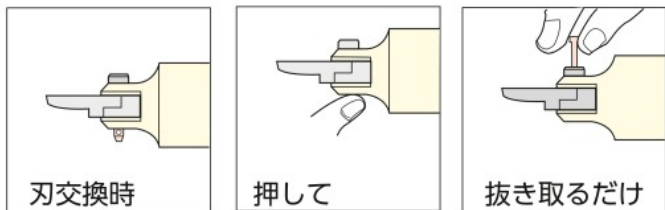

◎ セットピンにショックが加わり、抜けるおそれのあるときは、必ず付属のRピンをご使用ください。(Rピンは抜き取りやすい形状にしております。)

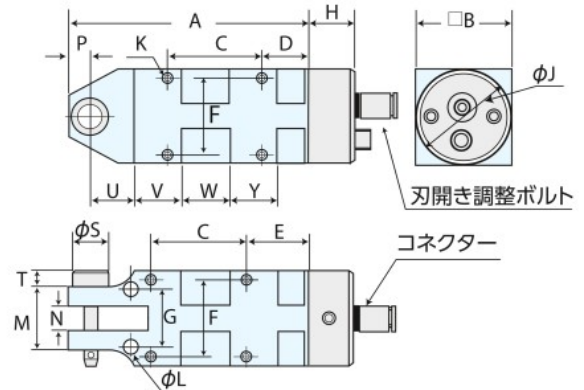

- コネクター・ホース外径φ4用：MS3G・MS5G
- コネクター・ホース外径φ6用：MS10G・MS10AG
MS20G・MS30G

品番 (本体のみ)	質量 (g)	空気消費量 (cm ³ /回)	加圧力 (N)	使用空気圧 (MPa)	各部寸法(mm)																									
					A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	Y	Z				
MS3G	75	31	773	0.4~0.5	89	20	40	19	24	16	14	12	20	M3	3.3	20	7	7	71	11	5	3	25	25	15	-				
MS5G	141	56	842	0.4~0.5	74	30	30	14	19	24	18	15	30	M3	4.3	20	7	7	54	11	5	13	15	15	15	-				
MS10G	254	105	1,493	0.4~0.5	93	36	30	18	23	28	28	24	36	M4	4.3	23	9	7	65	11	5	16	27	15	15	-				
MS10AG	248	122	1,879	0.5~0.6	93	36	30	18	23	28	28	24	36	M4	4.3	26	12	7	65	11	5	16	27	15	15	-				
MS20G	425	268	3,490	0.5~0.6	109	45	40	19	24	36	30	27	45	M4	5.3	26	12	9	81	11	5	15	31	25	15	-				
MS30G	788	631	5,531	0.5~0.6	150	56	60	20	30	46	40	27	56	M5	5.3	36	17	15	110	12	5	20	41	38	22	-				

標準替刃 形状・寸法図 詳細 P57~P60参照 別作替刃の製作・詳細 P61参照

★ 切断・圧着・かしめ・穴抜き等、あなたの作業に合わせ、刃を別作いたします。(サンプルが必要です)
 ★ 替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入下さい。

品番	別売替刃 (*)超硬チップ付	切断能力 φmm				
		銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線	樹脂 軟質 硬質
MS3G	S20, S20S, CR20, EP20, SD20	0.8	0.4	-	-	-
	Z20*, Z20S, ZCR20, ZEP20	0.8	0.4	0.2	0.2	-
	F10, F10S, FD10, FEP20	-	-	-	-	1.0
MS5G	S2, S2S, CR2, EP2, SD2	1.0	0.5	-	-	-
	Z2*, Z2S, ZCR2, ZEP2	1.0	0.5	0.3	0.3	-
	F1, F1S, FD1, FEP2	-	-	-	-	2.0
MS10G	S4, S4S, CR4, EP4, SD4	1.6	1.0	-	-	-
	Z4*, Z4S, ZCR4, ZEP4	1.6	1.0	0.5	0.5	-
	F3, F3S, FD3, F3LS, FEP4	-	-	-	-	4.0 2.6
	Y4(ギザなし)	-	-	-	-	-
MS10AG	S5A, S5AS, CR6A, EP6A, SD5A	1.8	1.2	1.0	-	-
	Z6A*, ZCR6A, ZEP6A, Z6AS	1.8	1.2	1.0	0.5	-
	F5A, F5AS, FD5A, FEP6A	-	-	-	-	4.0 2.6
	Y6A(ギザ付)	-	-	-	-	-

品番	別売替刃 (*)超硬チップ付	切断能力 φmm				
		銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線	樹脂 軟質 硬質
MS20G	S5, S5S, P6, CR6, EP6, SD5	2.6	2.0	1.6	-	-
	Z6*, Z6S, ZCR6, ZEP6	2.6	2.0	1.6	1.0	-
	F5, F5S, FD5, F5LS, FEP6	-	-	-	-	7.0 5.0
MS30G	Y6(ギザ付), K6	-	-	-	-	-
	S7P, S7PS, P8P, CR8P, EP10P, P8PS	3.3	2.8	2.0	-	-
	Z8P*, Z8PS, ZCR8P, ZEP10P	3.3	2.8	2.0	1.2	-
	F9P, F9PS, FD9P, FEP10P	-	-	-	-	10.0 6.5
	Y8P(ギザ付), K8P, Y817P	-	-	-	-	-
SH8P(銅パイプ切断刃) 銅パイプφ6mm 穴は少々変形します						
A8P-1.25, A8P-2.0(裸端子圧着刃)						
AR8P-1.25, AR8P-2.0(接続子圧着刃)						