


卓上ストリッパ〈CST型〉

替刃説明

R刃

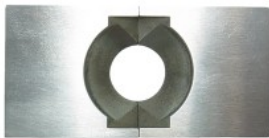

最もスタンダードな替刃
芯線径に合わせて製作

※上記以外にも替刃の形状は線材に合わせ豊富に取り揃えてあります。

D刃



主に平行2芯・3芯線等の
楕円形状の外皮脱皮に使用

S刃



主に細線の脱皮及び
細線複数同時脱皮に使用

V刃



外径に対し芯線が細い
場合に使用

<CST35のみ標準替刃セットあり>


標準替刃セット BS3

1.25sq・2.0sq用替刃	RW1.25-2.0	1セット
3.5sq・5.5sq用替刃	RW3.5-5.5	1セット
Sゼロ刃	S0	1セット

ケース付き



● RW1.25-2.0
1.25sq・2.0sq用

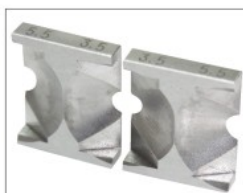

● RW3.5-5.5
3.5sq・5.5sq用



● S0
Sゼロ


※1セットで2種類のサイズがご使用可能です。

※ストッパボルトを操作し、替刃
間隔を調整してご使用下さい。

脱皮作業の能率アップに！

ワンタッチでキャブタイヤ・V A線・多芯線の脱皮が行えます。

CST35型

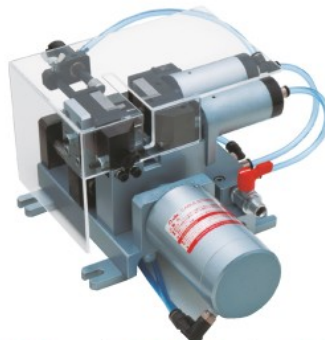


細線専用タイプ
細線の高速脱皮に。

※FB70S フットバルブとUH2 ストレートホース 2m が標準付属品です。

品番 (本体のみ)	全長 (mm)	質量 (kg)	高さ (mm)	横幅 (mm)	空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧 (MPa)	脱皮能力 (φmm)	脱皮長さ (mm)
CST35	260	8.0	100	150	850	0.5~0.6	外径5まで	30

★ 替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃と一緒にご購入下さい。

CST100型

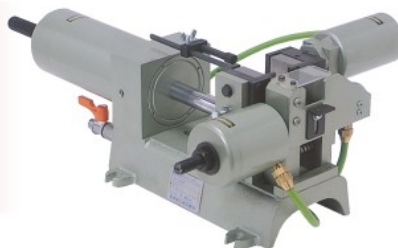

最も利用範囲の広い
スタンダードタイプ
複雑な脱皮も行えます。

※FB70S フットバルブとUH2 ストレートホース 2m が標準付属品です。

品番 (本体のみ)	全長 (mm)	質量 (kg)	高さ (mm)	横幅 (mm)	空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧 (MPa)	脱皮能力 (φmm)	脱皮長さ (mm)
CST100	420	13.5	169	318	3,000	0.5~0.6	外径15まで	100

★ 替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃と一緒にご購入下さい。