



ポリクリックシリーズ

湿式ウェットモンドコアドリル



鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁器タイル・アスファルトなど難削材の穴あけ、フェンス支柱工事に最適。

適合材

- コンクリート
- 磁器タイル
- 石材
- ヒューム管
- 陶管
- モルタル
- 押し出し成型セメント
- アスファルト
- レンガ
- 瓦

穿孔可能材

- ブロック



 
適合電動機



電気ドリル




刃先径：Φ25～45mm



オプション



 刃先径：Φ50～220mm



オプション




※SDSプラスシャックもあります。

特長


- 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
- 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
- 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切粉の排出がスムーズ。



※廻り止め棒の役割／ホースの共廻り防止

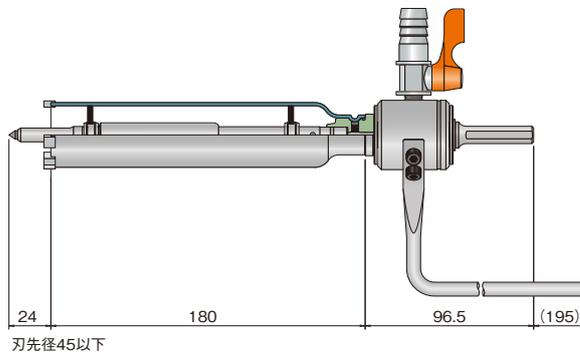


刃先径45以下

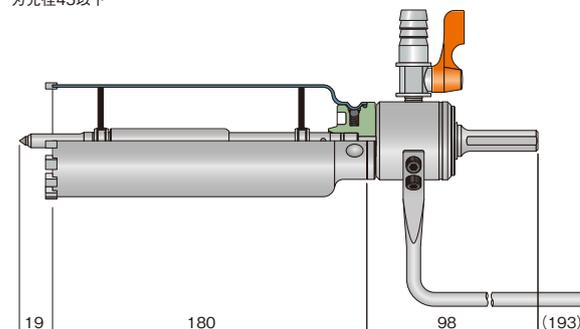

刃先径50以上

2～3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

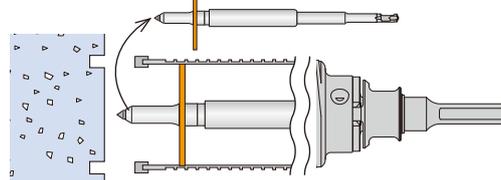

※センターピンは位置決め時のみ使用

● 位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用ください。

ご使用上の注意

- 穴あけ作業中は、必ず注水を行ってください。
- 水を使用する為、漏電による感電にはご注意ください。ゴム手袋の着用をお勧めします。
- ◆ ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは150ページを参照ください。