


PJ250,PJ251


3方向穴

ラック、フレームの多段組み立てに

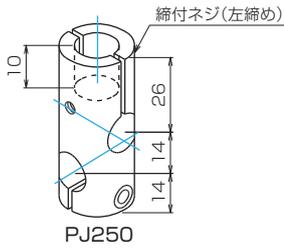

PJ250

PJ250に対して締付ネジが反対側に

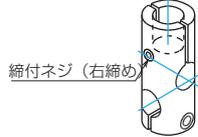


PJ251 φ22×54

本体価格 2,600

PJ255

飾り玉

 シャフトの先端に取付け




球φ22

本体価格 1,040

PJ256

飾り玉

 シャフトの先端に取付け




球φ27

本体価格 1,260

PJ258

横割りクロス90°穴分解形

フレームを分解せずに後付けができる

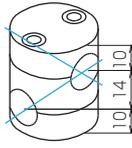


φ28×34

本体価格 2,860

PJ260

ロングタボ M6用

 平面からの立ち上げやφ13穴に挿入も可




φ13×28

本体価格 570

PJ261

ショートタボ M6用

 平面からの立ち上げやφ13穴に挿入も可




φ13×14

本体価格 420

PJ262~PJ265

ネジ穴タボ

平面からの立ち上げやφ13穴に挿入、ネジ付に

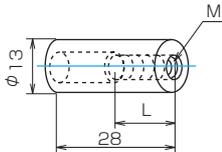


品番	M	L	本体価格
PJ262	M4	10	570
PJ263	M5	10	
PJ264	M6	12	
PJ265	M8	14	610

PJ266~PJ269

ネジ穴タボ

平面からの立ち上げやφ13穴に挿入、ネジ付に

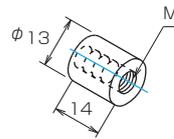


品番	M	本体価格
PJ266	M4	420
PJ267	M5	
PJ268	M6	460
PJ269	M8	

PJ270

蝶番用

片方フリー
片方固定

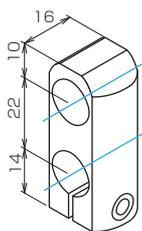


φ22×46×16

本体価格 1,950

PJ280

ボール6方向

ディスプレイなどの要め部分に

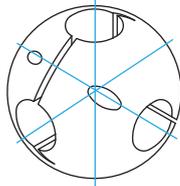


球φ39

本体価格 4,550

PJ282

水平4方向

ディスプレイなどの要め部分に

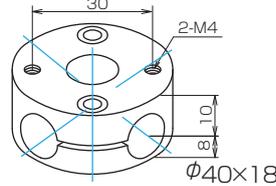


φ40×18

本体価格 3,250

PJ283

8°3本脚用

支柱支え

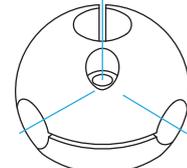


φ39×30

本体価格 3,640

PJ300

コーナー外締め用
フレーム組み立てのコーナー部に

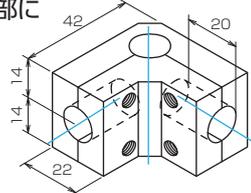


42×42×28

本体価格 3,450

PJ301

コーナー内締め用
フレーム組み立てのコーナー部に

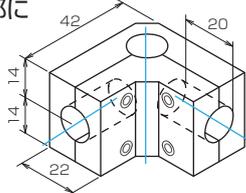


42×42×28

本体価格 3,450

PJ302

2軸支柱

垂直軸強力形

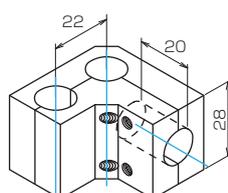


42×42×28

本体価格 3,450

PJ303

3本軸固定用

平行強力形

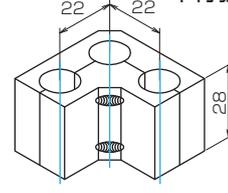

42×42×28

本体価格 3,450

●300、400番タイプは組み付け時に端面にある合マークを必ず合わせてください